


EA304ZC-10 ガス式半田ごてキット



品番	名称
EA304ZC-10	キット
EA304ZB-5	ホットナイフ(交換用)1個
EA304ZB-6	トーチ
EA304ZB-7	ブLOWER
EA304ZC-1	1mmチップ(交換用)1個

廃番

- ◆ 仕様
 - ・能力 25~80W
 - ・最高温度 450℃(トーチ 1300℃)
 - ・タンク容量 20ml
 - ・使用時間 約120分(中火)
 - ・サイズ 220 × Φ25mm
 - ・本体重さ 76g
 - ・こて先(EA304ZC-1) Φ1mm
 - ・ホットナイフ(EA304ZB-5) 全長:36.9mm 厚さ:2.8mm、0.5mm
- ◆ 注意
 - ・ガス式半田ゴテは、冬場などで本体が冷えている時は着火しないことがあります。着火しにくい場合は本体を常温に馴染ませてから再度着火してください。

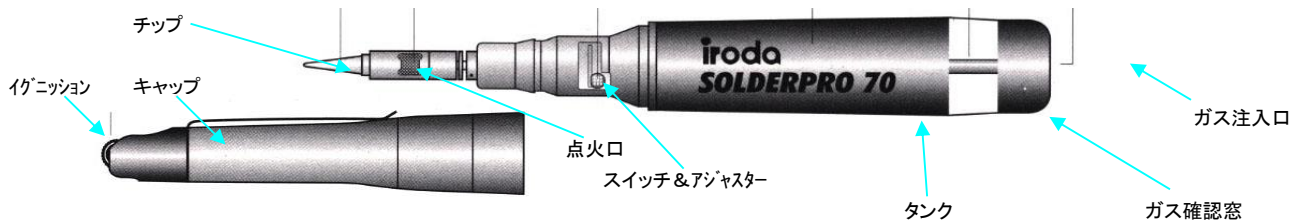

・ケースサイズ 215 X 105 X 35mm

- ・付属品
 - 巻き半田 : 60/40(錫/鉛)、1.0φ、17g
 - チップ(EA304ZC-1) × 1
 - ホットナイフ(EA304ZB-5) × 1
 - トーチ(EA304ZB-6) × 1
 - ブLOWER(EA304ZB-7) × 1
 - こて先クリーナー × 1