


EA304ZF-100 ガス式半田ごて 取扱説明書

◆ 仕様

・能力：30～125W ・最高温度：500℃ ・タンク容量：20ml
 ・使用時間：約30分(中火) ・サイズ：270 X φ29mm ・本体重量：180g

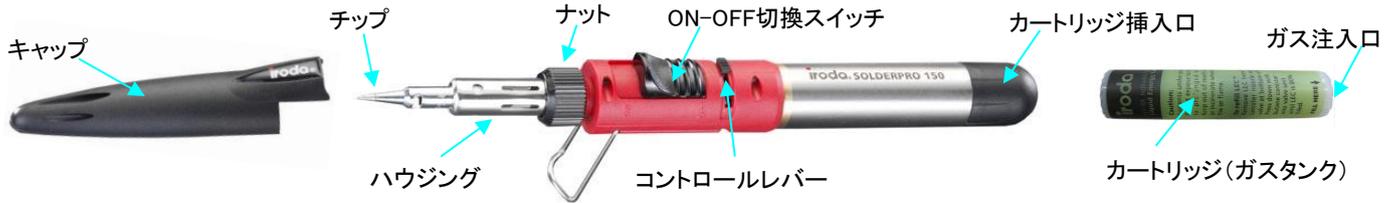

※ブローヤとしてご使用の際はヒートブローヤチップ(EA304ZF-8)を別途お買い求め下さい。



警告

- ①本製品はブタンガスを使用します。取り扱いには十分気を付けてください。
- ②50℃以上の温度の所に放置しないでください。また、本体を直射日光にさらさないでください。
- ③穴を空けたり、焼却しないでください。
- ④コントロールレバーを不正確に調整しますとガスが多く出過ぎたり、炎が大きくなりすぎたりしますので注意してください。また、着火の際は顔やからだを本体に近づけないでください。
- ⑤裸火、ヒーター、暖炉などの側で充填したり、着火しないでください。
- ⑥作業場は常に清潔にしてください。
- ⑦子供には触らせないでください。
- ⑧使用しない時は乾燥した場所の鍵のかかるロッカーに入れ、子供には触らせないで下さい。
- ⑨セーフティサングラスを着用してください。
- ⑩適正な足場とバランスを保って作業してください。
- ⑪常識範囲内でご使用ください。体調不良の時は使用しないでください。
- ⑫作業中やスイッチをOFFにした直後はチップの先端やハウジングが大変熱くなりますので絶対に触らないでください。
- ⑬作業中や本製品が熱いままで席をはずさないでください。
- ⑭必ず十分に本製品が冷えていることを確認してから保管してください。
- ⑮スイッチをOFFにし、チップが充分に冷えてからキャップをかぶせてください。
- ⑯換気を十分に行なって作業してください。
- ⑰本製品をかってに修理したり調整したりしないでください。本製品を下に置くときは、炎が消えていることを確認してください。もし30秒以内に炎が消えない時はチップを交換してください。


◆ 充填方法

スイッチがOFFになっている事を確認し、カートリッジを本体から取り出し図の様にカートリッジ後部から注入してください。




◆ 点火

まず、スイッチをONにします。裏にセーフティボタンがあるので押しながらスイッチを押し込んで下さい。更に奥へ押し込むと点火します。消すときはスイッチをOFF側に入れてください。

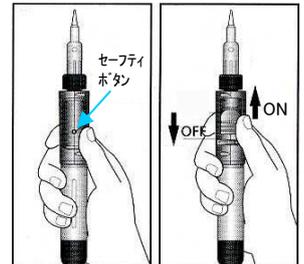


◆ 温度調節

コントロールレバーを＋方向へ操作する事で温度を調節する事が出来ます。中間ぐらいが最適です。

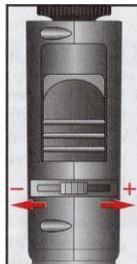


◆ チップの交換

チップが十分冷えている事を確認してください。着火口の中の触媒は非常にデリケートですので取り扱いに注意してください。ナットを左回りに回せばチップは簡単に外せます。装着するときはしっかり締めてください。

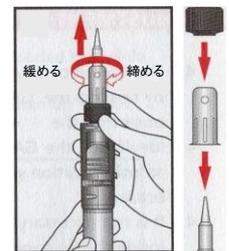

◆ オリフィス組品の交換

1. ナットを左に回し、チップとハウジングを外します。
2. チップを垂直に持って、本体からノズル組品(A)を外します。緩める時はプライヤーなどの工具を併用してください。セラミックヘッドの部分をつかんで回さないでください。
3. 本体からオリフィス組品(B)を慎重に持上げます。注意:オリフィスの短い方が本体側になります。
4. 新しいオリフィスの短い方を本体に差し込みます。
5. ノズル組品を本体に取付け手締めしてください。

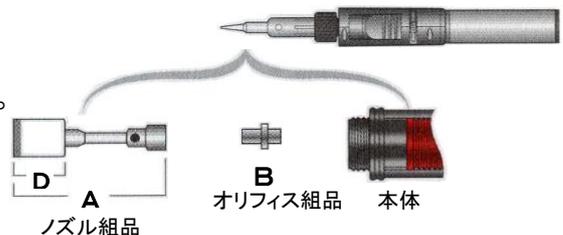

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012大阪市西区立売堀3丁目8番14号
 TEL (06)-6532-6226 (代) FAX (06)-6541-0929