


EA304ZF-100

(ガス式半田ごて)



◆仕様◆

能力	30~125W
最高温度	500°C
タンク容量	20ml
使用時間	30分(中火)
サイズ	270 × φ29mm
本体重量	180g
交換用カートリッジ	EA304ZF-10

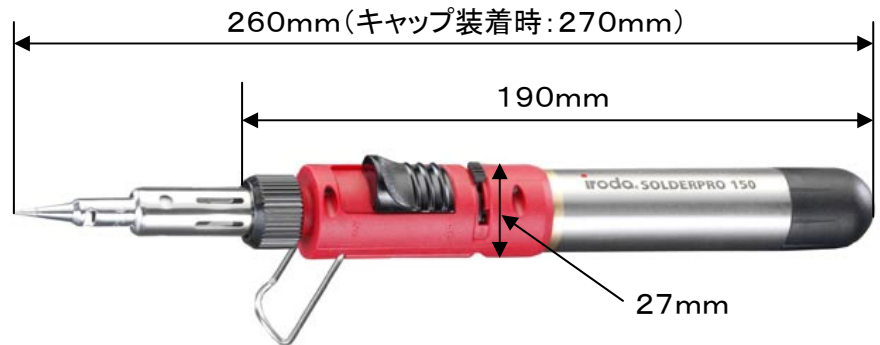

◆別売りパーツ◆

EA304ZF-1	1.6mmチップ
-2	3.2mmチップ
-3	2.4mmチゼル
-4	3.2mmチゼル
-5	2.4mmアングル
-6	3.2mmアングル
-7	ホットナイフ
-8	ヒートブローア
-9	デフレクター (シュリンク用)

◆注意◆

ガス式半田ゴテは、冬場などで本体が冷えている時は着火しないことがあります。着火しにくい場合は本体を常温に馴染ませてから再度着火してください。

◆別売りパーツ◆



EA304ZF-1 EA304ZF-2 EA304ZF-3 EA304ZF-4 EA304ZF-5 EA304ZF-6 EA304ZF-7 EA304ZF-8 EA304ZF-9