

DREMEL[®] VERSATIP[™]

多用途・多機能!コードレスはんだごての決定版。

1
YEAR
1年間限定保証

温度設定レバー

作業に必要な燃焼温度を自由に設定出来る温度設定レバー。

チャイルドロックシステム

子供のいたずら等による不意の点火を防ぎます。



はんだ・はんだ用スポンジ・
容器・熱先端工具容器・
レンチ(7mm・8mm)が付いた
充実の内容。

精密作業に最適

多様な先端部の交換により、それぞれの作業に合った
正確なパフォーマンスを実現。

短い加熱時間と充填時間

加熱時間と充填時間の短縮で作業効率がアップ!




便利な収納ケース付き

ボタンガス採用

ボタンガスの採用で、いつでもどこでも使用が可能。
※ライター用など一般に市販されているボタンガスが使用可能です。




熱収縮チューブの収縮、樹脂
棒の曲げ加工など。

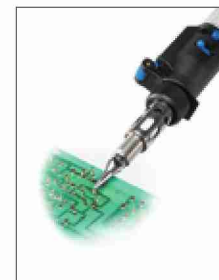

コードレスはんだとして電源の
ない場所でもはんだ作業が可能。



木材への焼き模様、絵付けなど。

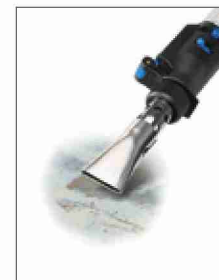

塗装の剥離作業、ステッカー
はがしなど。



ナイロンロープ・網などの切断で切断面
をばらけることのない切断が1回で可能。



七宝、ブローチなどへのピン
取付け、銀口ウ溶接作業など。



熱収縮チューブ、配線の絶縁
処理など。

多機能はんだごて

2000 型

¥9,000

▶サイズ: 210mm×34mm×25mm

仕様		JANコード: 8 710364 045266
●使用ガス	ボタンガス	
●タンク容量	12g/17ml	
●1回の充填での 使用可能時間	約45分(炎調節レバー最高設定時) 約90分(炎調節レバー最低設定時)	
●ガス消費量	12g/h	
●加熱時間 *1	瞬時(直火)約25秒(先端工具)	
●冷却時間 *2	防火具: 15分(<25℃) 先端工具: 17分(<25℃)	
●熱出力	1200℃(直火)680℃(熱風)550℃(先端工具)	
●本体質量	135g	
●標準付属品	アクセサリ6種類	

*1 点火ボタンを押してから、はんだ付け先端工具が作業適温度に達するまでの時間。
*2 はんだ付け作業終了後、はんだ付け先端工具の温度が25℃以下に下がるまでの時間。

6種類のアクセサリーを標準付属!



はんだ付け先端工具
(本体装着済み)
#26150201JA



デフレクター
#1619JD0014



切断ナイフ
#26150202JA



熱風用先端工具
(本パーツのみ)
(単品販売終了)



形削りナイフ
#1619JD0012



広角炎用ヘッド
#1619JD0013