

EA315-3 メス
EA315-4 オス
(ケーブルジョイント)

- 200A・300A溶接機共用 ● 長さ 200mm ● 使用率 60%
- ネジ止め式 ● 重さ 250g ● ゴムカバー付き
- 金属部:真ちゅう製 ● 適用電線: WCT22mm²~38mm²

◆当ケーブルジョイントは、テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に脱着ができますから、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。

◆また、使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。


◆電線接続法式はネジ止め式です。

◆他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。

使用例)

安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。

EA315-3

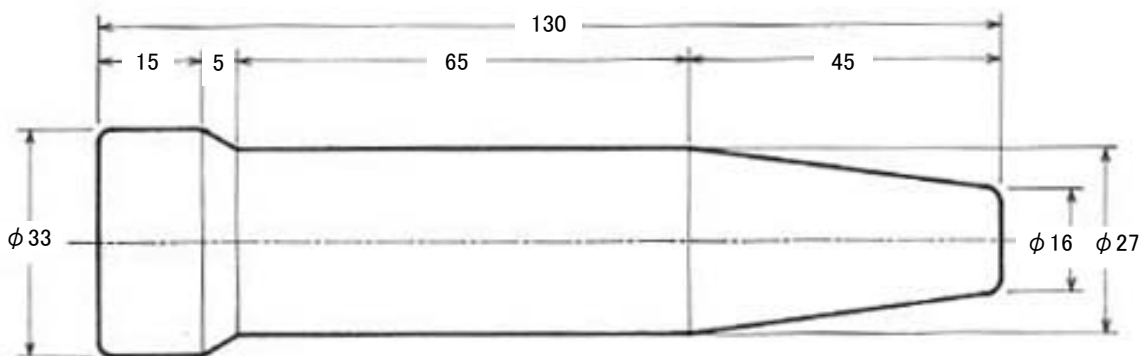

EA315-4

