

インバーター制御直流半自動溶接機

イコロスキルアーク

Skill ARC

(EA315GH-1A)

200V

イコロイージーアーク

Easy ARC

100V

(EA315GH-2)




ISK-SA120P 120A  
(EA315GH-1A)

ISK-SA090 90A  
(EA315GH-2)

インバーター制御による  
安定した出力と軽量化を実現


## 使用率が向上 安定した溶接

使用率が40%になり大幅に向上しました  
インバーター制御により電圧降下時でも  
安定した溶接が可能です

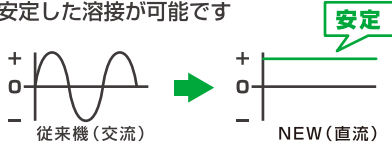

## 小型軽量化

スキルアークの質量は約1/3、イージー  
アークの質量は約1/2になりました

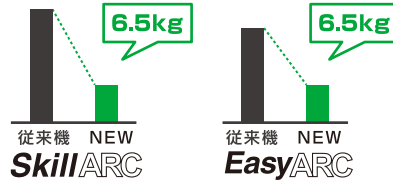

## 各種EMC対策済み

溶接機から放射するノイズを抑える対策と  
他の機器からのノイズに耐える対策の両方  
を兼ね備えています




## ダイヤル出力調節

ダイヤル調節により素早く細かい出力電  
圧制御を可能とし、出力電圧に応じてワ  
イヤーの送り速度を1~6の無段階で  
調節することで安定した溶接精度が得  
られます



## ワイヤー送給部内蔵で オールインワン

筐体内部に溶接ワイヤー送給部が  
内蔵されたデザインなので、省ス  
ペースでコンパクト。現場作業に  
も最適です

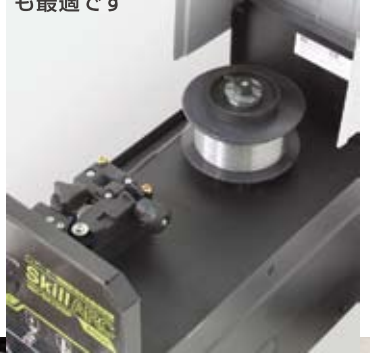

仕様	(EA315GH-1A) <b>SkillARC</b>	(EA315GH-2) <b>EasyARC</b>
定格入力電圧	200V	100V
定格入力電流	20A	25A
定格周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力容量	4.0kVA/2.5kW	2.5kVA/1.8kW
定格出力電流	120A	90A
無負荷電圧	30V	30V
定格使用率	40%	40%
使用ワイヤー径	φ0.6/0.8/0.9mm	
溶接板厚	1.0~5.0mm	
外形寸法	W230 × L480 × H360mm	
質量	6.5kg (総重量 8.0kg)	

標準付属品 トーチケーブル 2m / アースクリップ付ケーブル 3m / チップφ0.9  
入力ケーブル(3芯)2.0mm<sup>2</sup>-3m / ノズル / ワイヤーサンプルφ0.9



●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のためにお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索 <http://www.ikuratools.com>

[E-mail] [info@ikuratools.com](mailto:info@ikuratools.com)

hirosawa group



## 育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代  
 海外営業部 ☎029(869)1090代  
 札幌営業所 ☎011(881)2887代  
 仙台営業所 ☎022(284)4320代  
 長岡出張所 ☎090(1702)3423(携帯)  
 北関東営業所 ☎029(869)1080代  
 東京営業所 ☎03(3833)2081代  
 名古屋営業所 ☎052(712)0294代  
 大阪営業所 ☎06(6748)1111代  
 広島営業所 ☎082(273)7254代  
 福岡営業所 ☎092(503)4826代  
 つくば配送センター ☎029(869)1080代

