



### 切れ味シャープな省電力設計

インバーター制御


コンプレッサー内蔵

電源100V



エンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、出力波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定(100V)でご使用ください。

### 仕様

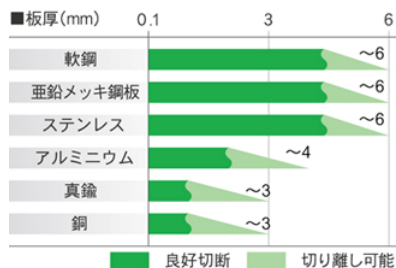

定格入力電圧	単相100V
定格入力電流	27A
定格周波数	50/60Hz
定格入力	2.7kW
定格出力電圧	2.3kw 15A (8~15A)
定格使用率	30%
外径寸法	W230×L450×H420mm
質量	17.5kg

### 標準付属品

L型トーチ付ケーブル6m、入力ケーブル3芯3.5mm<sup>2</sup>-3m、アースクリップ付ケーブル3m  
チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)