


EA316BA 高級アセチレン調整器

◆仕様

適用ガス	アセチレン
一次圧力	1.52MPa(15.5kgf/cm ²)
調整圧力	0.01~0.12MPa(0.1~1.3kgf/cm ²)
標準流量	7Nm ³ /h[P ₂ 0.05MPa(0.5kgf/cm ²)のとき]
入口接続	フリースライド枠式
出口接続	M16P1.5左おねじ(3/8ホース口)

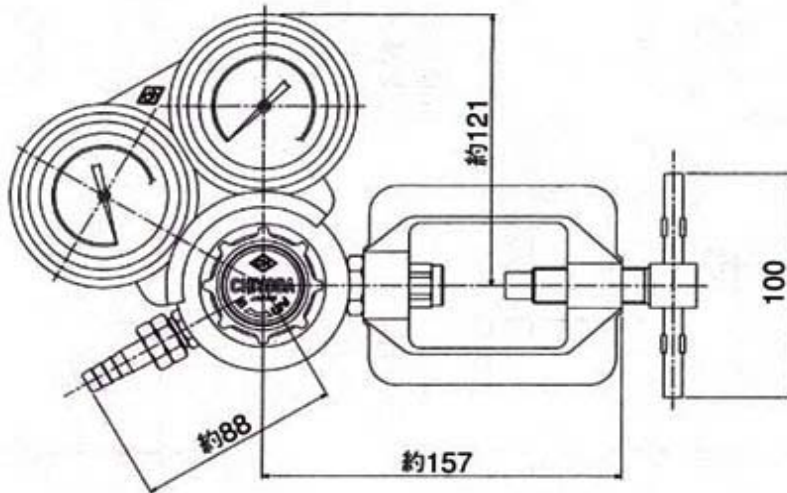

逆火後の2次災害を完全に阻止する乾式安全器

<p>正常</p>	<p>逆火 供給遮断</p>	<p>復元方法</p> <p>遮断器が作動しますと、遮断表示ピンが凸出します。</p> <p>〔正常時〕ピンが凸出していない 〔遮断時〕ピンが凸出している</p> <p>（復元状態）</p> <p>遮断器の復元はコインまたはドライバーでピンを1回転させ、→にIIを合わせると自動的に復元します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 逆火逆流を完全に100%阻止します。 ● 完全密閉型であるため、屋外・室内のどんな場所でも使用できます。 		<p>ガス供給遮断装置が働いても分解することなく簡単に復元できます。</p>

定期点検

●定期自主検査

圧力調整器乾式安全器内蔵型及び取付型は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主検査を行ってください。

●再検査

ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出してください。以後再検査の周期は3年ごとに1回。