

KR-シリーズ

KR-30Hシリーズ(1次圧力:15.0MPa以下/調整圧力0.5~3.0MPa)

KR-30H/KR-30H-H



KR-30H
KR-30H-H

【特長】

高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。


軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。

水素、ヘリウム用は、別途ご指定下さい。


高圧ガス設備に使用する場合は、認定品をご指定下さい。

EA316D

【KR-30H/KR-30HS型流量表】

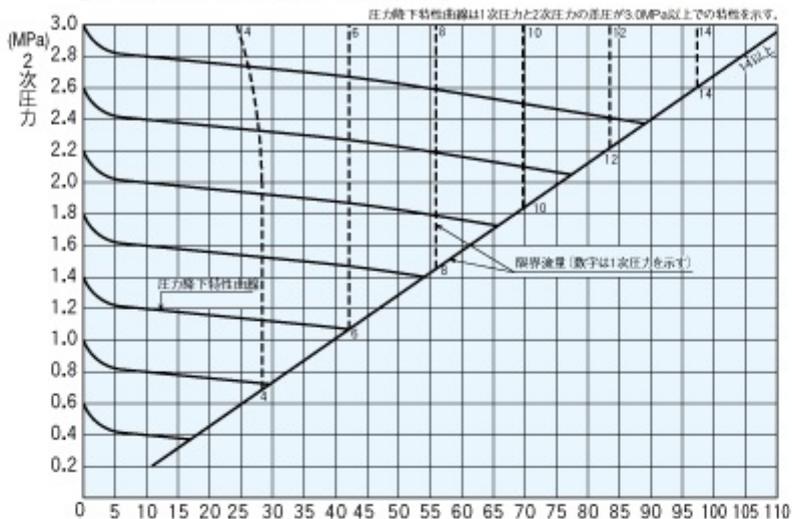

【KR-30H-H/KR-30HS-H型流量表】

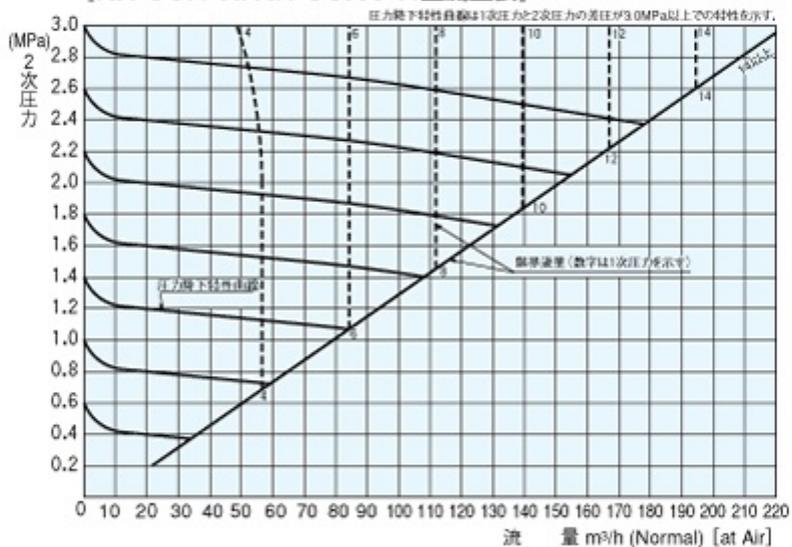

【標準仕様】

EA316D

仕様	型式	KR-30H		KR-30HS		KR-30H-H		KR-30HS-H	
		右高圧		右高圧/左高圧		右高圧		右高圧/左高圧	
適用ガス		O ₂ , N ₂ , Ar等				H ₂ , He			
材質	本体 ダイヤフラム シート	C3771B SUS316 C3604B		SUS304 SUS316 SUS304		C3771B SUS316 C3604B		SUS304 SUS316 SUS304	
1次圧力				15.0MPa以下					
調整圧力				0.5~3.0MPa					
標準流量		50m³/h (標準状態・N ₂)				100m³/h (標準状態・H ₂ /He)			
1次圧力計				0~25MPa					
2次圧力計				0~6MPa					
使用温度				-10~+60℃					
入 口 接 続		W22山14径ナット(右)		Rc1/4		H ₂ : W22山14径ナット(左) He: W21山14径ナット(左)		Rc1/4	
出 口 接 続		W22山14オス#8 ニッフル付(Rc1/4)				W22山14オス#8 ニッフル付(Rc1/4)			
C V 値				0.056					
質 量				1.7kg					