


【KR-80H-H/KR-80HS-H型流量表】

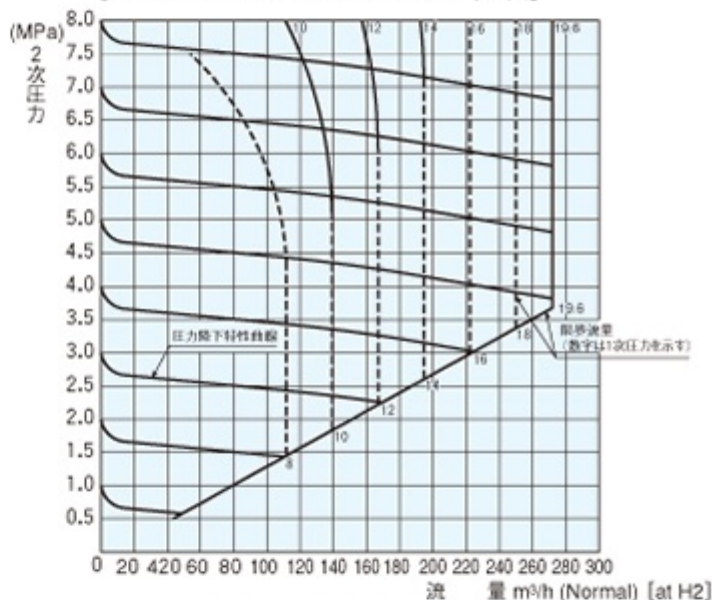

【標準仕様】

EA316DA

仕様	型式	KR-80H		KR-80HS		KR-80H-H		KR-80HS-H	
		右高圧		右高圧/左高圧		右高圧		右高圧/左高圧	
適用ガス		O ₂ , N ₂ , Ar等				H ₂ , He			
材質	本体 ダイヤフラム シート	C3771B SUS316 C3604B	SUS304 SUS316 SUS304	C3771B SUS316 C3604B	SUS304 SUS316 SUS304				
1次圧力		15.0MPa以下							
調整圧力		1.0-8.0MPa							
標準流量		100m ³ /h (標準状態・N ₂)				200m ³ /h (標準状態・H ₂ /He)			
1次圧力計		0-25MPa							
2次圧力計		0-16MPa							
使用温度		-10-+60℃							
入口接続		W22山14径ナット(右)		Rc1/4		H ₂ : W22山14径ナット(左) He: W21山14径ナット(左)		Rc1/4	
出口接続		W22山14オスφ8 ニップル付(Rc1/4)				W22山14オスφ8 ニップル付(Rc1/4)			
C値		0.056							
質量		2.3kg							