

NEW




簡単操作でしっかり固定  
管単芯出し・微調整可能

## 使いやすさ抜群の着脱機構




送り切替レバーを早送り側になると  
素早くパイプに到達します。

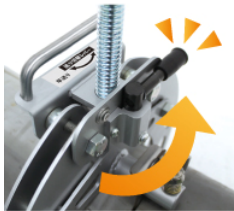

送り切替レバーをねじ送り側になると  
確実に締め込みます。

## 取り付けは簡単3ステップ

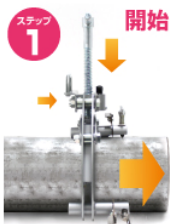

パイプ側に本体を仮固定し、  
先端に向かって移動させる



図のように先端まで移動したら  
パイプ側をしっかり固定する



開先隙間を確保し、蝶ネジ  
を締めて継手側を固定

## 仕様

	<b>ISK-PC170E</b>	ISK-PC320
適応パイプ	1¼~6" Φ40~170mm	4~12" Φ110~320mm
外径寸法	W220~340×L130×H355~430mm	W330~540×L130×H465~580mm
質量	5kg	7kg

## 配管サイズ

呼び径		外径
B	A	JIS規格
		mm
1¼	32	42.7
1½	40	48.6
2	50	60.5
2½	65	76.3
3	80	89.1
3½	90	101.6
4	100	114.3
5	125	139.8
6	150	165.2
7	175	190.7
8	200	216.3
9	225	241.8
10	250	267.4
12	300	318.5

## 標準付属品

ISK-170E	隙間ゲージ (3枚)
ISK-320	隙間ゲージ (6枚)