


SODER-WICK

ソダーウィック ロングセラーの高性能ハンダ吸取リワイヤーです。

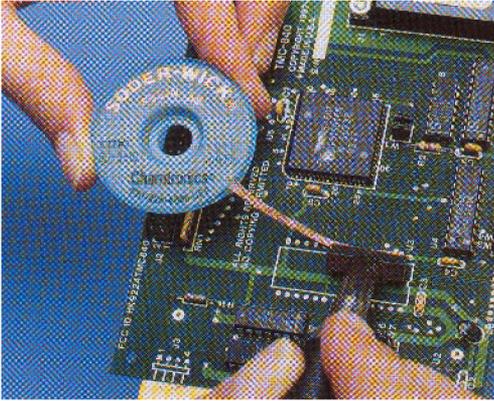

品名		品番	サイズ・容量	
SODER-WICK	Rosin フラックス	80-1-5	幅0.8mm×1.5m	EA353-1A
		80-2-5	幅1.5mm×1.5m	EA323-2A
		80-3-5	幅2.0mm×1.5m	EA323-3A
		80-4-5	幅2.8mm×1.5m	EA323-4A
		80-5-5	幅3.7mm×1.5m	EA323-5A
		80-6-5	幅5.3mm×1.5m	EA323-6A
	No Clean フラックス	60-1-5	幅0.8mm×1.5m	
		60-2-5	幅1.5mm×1.5m	
		60-3-5	幅2.0mm×1.5m	
		60-4-5	幅2.8mm×1.5m	
		60-5-5	幅3.7mm×1.5m	
		60-6-5	幅5.3mm×1.5m	

長年の実績とテストデータが証明する比類なき吸取り能力

ソダーウィックは発売以来多くのユーザーにご支持いただいております。

その理由は米国MIL規格を大幅にクリアされた吸取り性能にあります。

MIL883Bでは作業におけるコンポーネントのダメージを最少限にすべくハンダの吸取り時間を下記のように規定しております。

T0=0.59秒

:ウイックが吸取りを開始するまでの時間

T2=1.00秒

:ウイックが吸取ったハンダで飽和状態になるまでの時間

右の表は吸取り試験機で測定した結果を表にしたものです。

隠れた高品質がロングセラーの秘密です。

