


プロパンバーナー Mタイプ

EA330FA-1

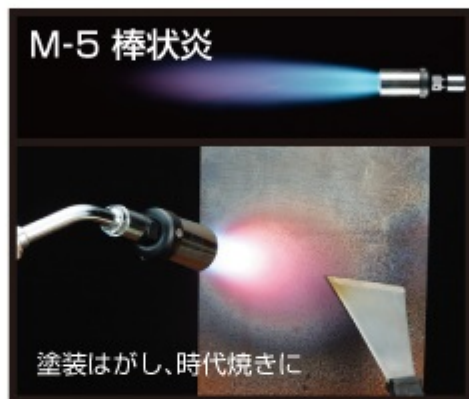

ホース長さ
3m
全種共通



製品概要

製品仕様

関連商品

プロパンバーナー Mタイプの炎は、ソフトな棒状炎。ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工などのあぶり作業に最適です。

製品概要

製品仕様

関連商品

M-3

火炎長：φ25×230mm 炎温度：1500℃ 発熱量：5.6kW (4800kcal/h) 重量：1.20kg (木一入含む)

M-5 EA330FA-1

火炎長：φ35×350mm 炎温度：1500℃ 発熱量：14.0kW (12000kcal/h) 重量：1.24kg (木一入含む)

M-6

火炎長：φ50×400mm 炎温度：1500℃ 発熱量：29.0kW (25000kcal/h) 重量：1.33kg (木一入含む)

製品概要

製品仕様

関連商品

プロパンバーナー SS・Sタイプ SS-1・S-1・S-2・S-3

プロパンバーナー Lタイプ L-7・L-8・L-10 EA330FA-2 : L-8

プロパンバーナー 炎の比較



L-8



M-6



M-5

仕様一覧

品番	火口	火口径 (mm)	発熱量 kW(kcal/h)	ガス消費量 (kg/h)	炎温度 (℃)	炎形状	接手	全長(mm) (ホースを差く)	ホース長さ (m)	重量 (kg)
SS-1	SS.1号	12	1.9(1,600)	0.14	800~1,800	極細集中炎	取付不可	320	3	1.13
S-1	S.1号	17	8.4(7,200)	0.6	800~1,800	渦巻集中炎	取付不可	330	3	1.14
S-2	S.2号	21	11.2(9,600)	0.8	1,800	渦巻集中炎	取付不可	330	3	1.14
S-3	S.3号	28	14.0(12,000)	1.0	1,800	渦巻集中炎	取付不可	340	3	1.20
M-3	3号	25	5.6(4,800)	0.4	1,500	棒状炎	M-100	350	3	1.20
EA330FA-1 M-5	5号	35	14.0(12,000)	1.0	1,500	棒状炎	M-100	360	3	1.24
M-6	6号	50	29.0(25,000)	2.1	1,500	棒状炎	M-300	550	3	1.33
L-7	7号	60	83.7(72,000)	6.0	1,500	棒状炎	L-500	750	3	1.77
EA330FA-2 L-8	8号	75	116.3(100,000)	8.4	1,500	棒状炎	L-700	920	3	2.09
L-10	10号	100	167.4(144,000)	12.0	1,500	棒状炎	L-700	980	3	2.82

発熱量、ガス消費量は5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。

部品の組み換え

○火口

炎形状、炎温度、発熱量が火口によって変わります。

火口品番

PB-SS1H

PB-S1H

PB-S2H

PB-S3H

PB-3H

PB-5H

PB-6H

PB-7H

PB-8H

PB-10H

○接手

作業に応じた製品の長さを組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。

○ホース (バルブ付)

全ての機種に共通です。作業可能範囲を変えることができます。

● 火口袋ナット
20mm ピッチ1

接手不要

接手品番
PB-M100S

PB-M300S

PB-M700S

PB-L500S

PB-L700S

● 接手袋ナット
20mm ピッチ1

● 火口オネジ
18mm ピッチ1

● 接手メネジ
18mm ピッチ1

● バルブオネジ
20mm ピッチ1

● バルブメネジ
10mm ピッチ1
(接着剤必要)

● ホースボンベ取付
オネジ
22.5mm左ネジ

ホース品番
PB-H3MB (標準3m
2m・5m・10mの
オプションもあります)

