


EA330FA-1 プロパンバーナー

握りやすい形状の
硬質樹脂グリップ

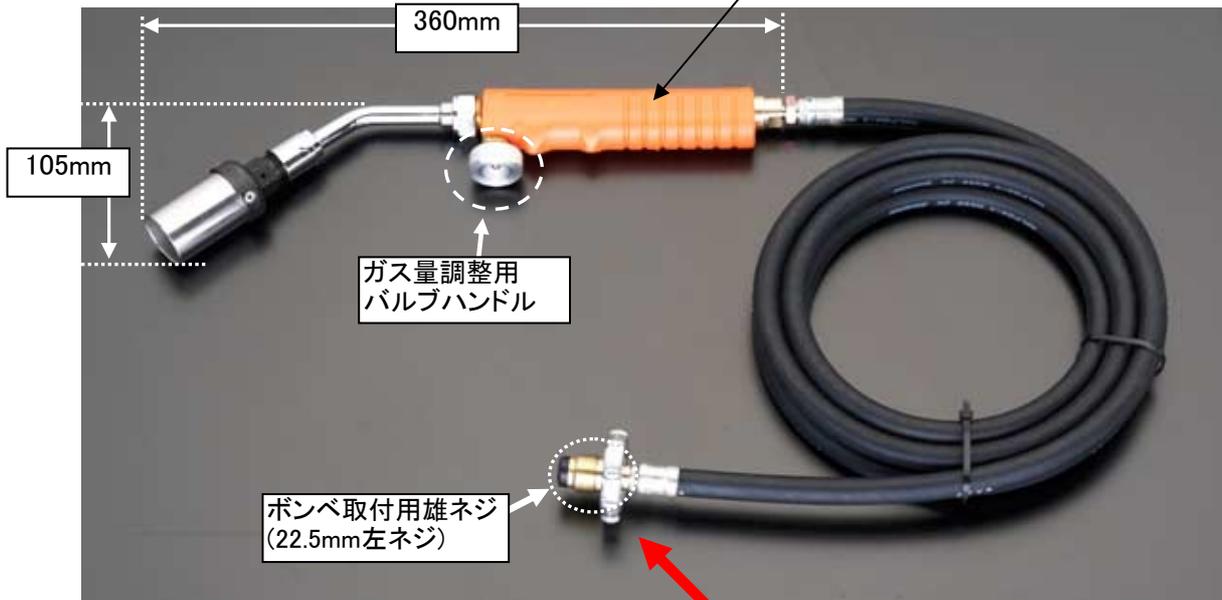

- 火口サイズ…35mm
- 重量…1240g
- 全長…360mm(ホース除く)
- ホース長…3m
- ポンベ取り付け雄ネジ…22.5mm左ネジ
- 熱量…約14.0kw(12000kcal/h)
- 火炎温度…約1400°C

プロパンポンベに直接
繋がれます。

※ご使用の際は付属の取扱説明書に従って正しく操作して下さい。



商品特長