


- ・酸素なしで高温が得られます。
- ・圧力設定ずみ(1.0kg)
- ・1インチ以下のパイプ溶接
- ・燃焼音は問題ありません
- ・圧力計の取付ネジ 2分

● セット内容

バーナー本体、レギュレーター(ゲージ付)、ホース(3m)、ガット
特殊火口(φ10mm)、逆火防止器、点火ライター、圧カゲージ
収納ケース

- ホース内径・・・5.5mm
- ガスの流量・・・144L/h

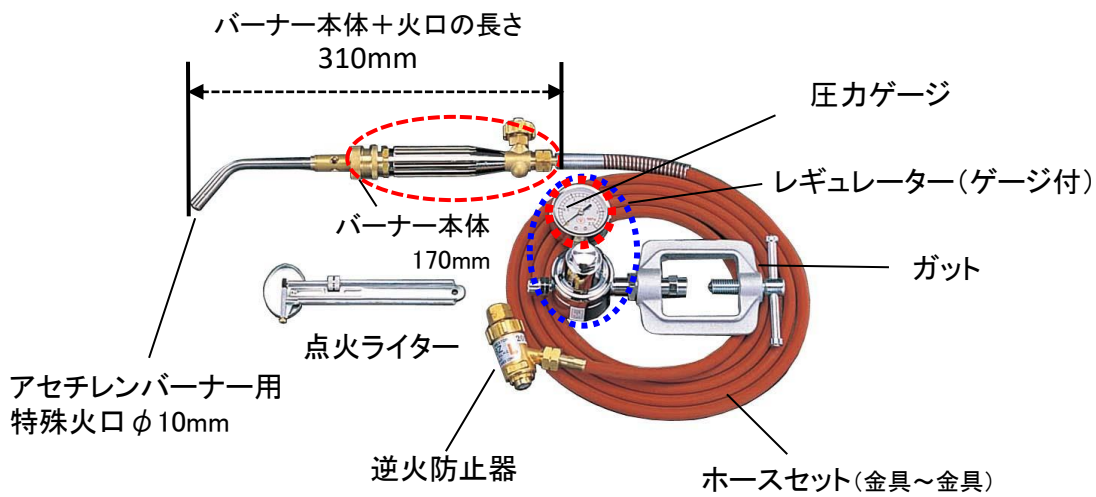

- ・収納ケース(350×170×120mm)

