

究極のスパッタシート

PROUD

NEW

プラウド

ASAHI

JIS A 1323 A種合格品

- 耐炎繊維100%+両面シリコンコーティング
- 杉綾織 (グレー)

●DXを超えた

従来のスパッタシートDXよりも長持ちします。

19mmの鋼板をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は認められませんでした！

(通常のJIS A 1323 A種の試験は、9mmの鋼板を使用しています)


※この試験は公的なものではなく保証するものではありません。

●耐久性向上

酸素指数 (O.I) 60以上！
繰返し両面使用できます。

●安定感

厚み1.2mmで肉厚も従来よりUP！
重量感が有り安定します。

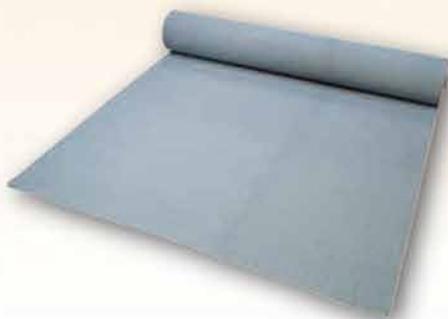

日本製



旭産業株式会社

<http://www.asahisangyou.com/>

製品仕様

最も厳しい試験であるA種を超える

19mmの鋼板をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は認められませんでした！

※この試験は公的なものではなく保証するものではありません。

物性表

品名		従来品	新商品
		スパッタシートデラックス	スパッタシートプラウド
厚み (mm)		1.0	1.2
重量 (g/m ²)		700	970
引張強度 (N)	タテ	1400	1470
	ヨコ	727	1670
引張強度 (%)	タテ	14.4	15
	ヨコ	14.9	19.2
引張強度 (N/mm)	タテ	40.1	64以上
	ヨコ	28.5	64以上
酸素指数 (O.I)		50.5	60以上
JIS A 1323		A種 合格	A種 合格
耐久性		良好	非常に良好

規格表

品番	種別	規格	ハトメ数	ハトメピッチ	
EA334C-21	AS-PRO-1	1号	920×920	4個	四隅のみ
EA334C-22	AS-PRO-2	2号	920×1920	12個	約400～約500mm
EA334C-24	AS-PRO-4	4号	1920×1920	16個	約400～約500mm
EA334C-26	AS-PRO-6	6号	1920×2920	20個	約400～約500mm
EA334C-31	AS-PRO-R	ロールS幅	1000×20m	—	—
EA334C-32	AS-PRO-W	ロールW幅	2000×20m	—	—

従来のスパッタシートデラックス（スタンダード品）の優れているところをさらに追及し、よりパワーアップしました。

製造元



旭産業株式会社

〒464-0848 名古屋市千種区春岡1-27-21
TEL 052(761)4321 FAX 052(762)6026

ご使用で不明な点がございましたら、取扱代理店、または上記にご相談下さい。