


## EA338A-25、25B (ホースカッター)

本体:ABS樹脂製  
刃硬度:HRC(ロックウェル)50-55  
サイズ:240X80mm  
切断能力:3~10mm  
ゴム、ソフブレ、ポリウレタンホースの切断に  
ホースを本体に挟んで握りこむだけです。

品番	名称
EA338A-25	本体
EA338A-25B	替刃

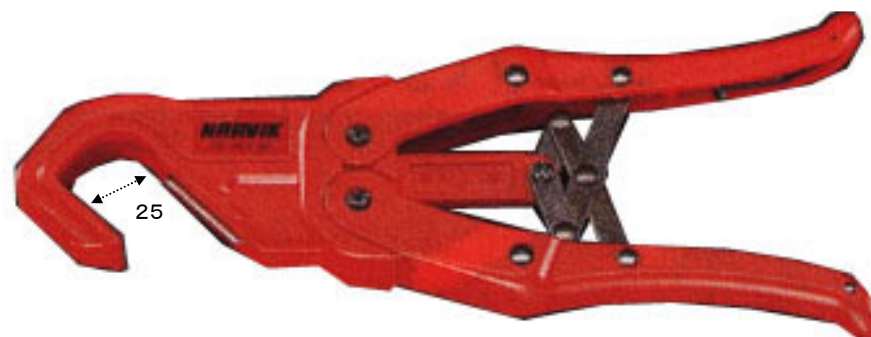

## 替刃交換手順

- ①ハンドルねじを外す。
- ②スプリングをフックから外す。
- ③ブレードねじを外し新しいブレードと交換する。
- ④逆の手順で組み立てる。

### ※注意点

- A、①と③のネジは+-兼用ネジが裏表についています。両側からドライバーを使って外してください。
- B、ブレードは装着方向があるので注意して外して新しいブレードの方向を間違えないようにしてください。

