


EA338AB(ユニバーサルカッター)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

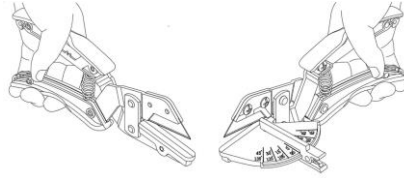

付属品
 アングルスケール
 替刃2枚(グリップに内蔵)

<p>替刃交換方法</p> <p>①2本のネジを取外します</p> <p>②使用していた刃を取出します</p> <p>③ブレードホルダーに新しい刃を挿入する</p> <p>④ネジでしっかり締付けます</p>	<p>ブレードベース取替え方法</p> <p>①ネジを取外します</p> <p>②ブレードベースを取外します</p> <p>③アングルスケールを取付けます</p> <p>④ネジで固定します</p>				
<p>ブレードカートリッジ使用方法</p> <p>①ネジをまわして抜きます</p> <p>②ハンドルを開けます</p> <p>③新しい刃を取出します</p> <p>④ハンドルを閉め、ネジでしっかり固定します</p>	<p>アングルスケール使用方法</p> <p>①切断する商品を基準面にしっかりとくっつけます</p> <p>②基準面を回転させ角度をあわせませす</p> <p>基準面</p> <p>切断物</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>90°(0°)</p> </td> <td> <p>45°(135°)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>60°(120°)</p> </td> <td> <p>75°(105°)</p> </td> </tr> </table>	<p>90°(0°)</p>	<p>45°(135°)</p>	<p>60°(120°)</p>	<p>75°(105°)</p>
<p>90°(0°)</p>	<p>45°(135°)</p>				
<p>60°(120°)</p>	<p>75°(105°)</p>				



- お子様の手の届かないところで保管して下さい。
- 刃の取り扱い、処理方法にはご注意下さい。
- 安全の為、保護面・ゴーグルを使用して作業してください。
- 使用目的以外の目的ではご使用しないで下さい。

株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929