

切断能力

切断加重 約25kg 切断外径 48mm

硬質塩化ビニル管	0~VP40	電線保護管	0~VE42
HIVP管	0~HIVP40	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	0~HIVE42
HT管	0~HT40	ガス管	0~PE42
保温材付管	0~φ48mm	一般用ポリエチレン管	0~PE42
架橋ポリエチレン管	0~φ48mm	水道配水用ポリエチレン管	0~φ48mm
ポリブテン管	0~φ48mm	水道配水用ポリエチレン二層管	0~φ48mm

アタッチメント装着時

品名	90度切断	45度切断
電線モール	0~幅40mm	0~3号
半月モール	0~幅40mm	0~26mm
オーム社製 プロテクト	0~1号	0号

刃は消耗品です。切れが悪くなった、欠けた、曲がった場合はお買い求めになった販売店でお買い求めください。

替刃はMP048もしくはMP048Gをお買い求め下さい。
(替刃交換方法は替刃台紙裏面をご覧ください。)


特徴

切断可能スペース



他社と違い先端部分だけでなくレバを含む実作業スペースが130mm~150mm程度あれば作業可能です。
刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利
給水パイプも止め具(サドル)を外さず切断可能

替刃交換が簡単

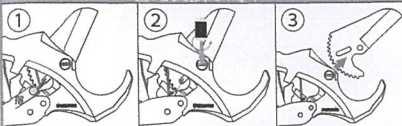

- ①刃開きキックパネを指、ドライバーで図の様に替刃からはずします。
- ②カッターネジ(刃の中心)をドライバーではずします。
- ③替刃を本体より取り外します。
- ④③→①へ逆手順で元に戻すと完了です。

SMART CUT法

他社品に比べ切断終わりにパチンと跳ねた切り終わりに
なりにくい設計ですので冬季や劣化したパイプの切終わり
によるパイプ割れが軽減されます。(絶対に割れないというわけではありません)

切断のコツ

レバーの開閉について

各メーカーごとにレバーの開閉幅(開く幅、閉じる幅)が異なりますので、レバーを開けたとき(切断時)に「カチッ」という音を確認したらレバーを開くという風にされるとスムーズに切断できます。

パイプのセッティングについて

- ①パイプと受け部が離れないようにパイプと受け部を手で固定する
(手を切らないよう細心の注意を払ってください)
- ②パイプ片面から4cm未満での切断はパイプが斜めに切れる可能性が高いです。(刃が欠けやすくなります。)
- ③4cm未満の切断時にはパイプに刃を軽く食い込ませ1週「筋」をつけて切断してください。
(切り終り気をつけてくださいにかけやすくなります)

片手ワンタッチオープン



バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業時に、片手よりスピーディ

アタッチメントの使用方法



ピンが抜けやすい時はピン側の差し込む部分にセロハンテープや薄い紙などを巻いてご利用ください。
アタッチメントが本体から脱落しやすい場合はテープ等で補助してください。

季節対応目安表

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	○	▲

- …普通に切断
▲…かなりゆっくりと
○…ゆっくりと切断
▲…パイプを温めて切断
※上記は刃が痛んでいない時の目安です。

注意

1. 刃部・レバーなどの可動部で指などを挟まないよう注意してください。
2. 危険ですので刃の下に手などを入れないでください。
3. 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
4. 銅管、銅管、アルミ管等の金属管、ケーブル線類は切断出来ません。
5. 古いパイプは、割れやすいのでゆっくり切断してください。
6. 冬期には、パイプが割れやすくなりますので、ゆっくり切断するかお湯等でパイプを暖めてから切断してください。
7. 安全のため、保護メガネを着用ください。
8. 指定以外のサイズのパイプは、切断しないでください。


アタッチメント装着時の注意事項

1. アタッチメントの装着は必ず保護手袋をつけてください。
2. アタッチメントの装着は必ず刃を閉じた状態で行ってください。

警告

- ・刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
- ・又、切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。

部品図

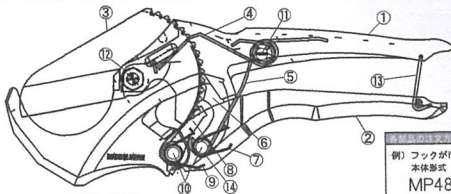

NO.	部品名	NO.	部品名
(1)	本体	(8)	戻り爪
(2)	レバ	(9)	戻り爪用キックパネ
(3)	替刃 (MP048/MP048G)	(10)	φ5ピン
(4)	刃開きキックパネ	(11)	バネ固定ピン
(5)	レバ用キックパネ	(12)	カッターネジ
(6)	送り爪	(13)	フック
(7)	送り爪用キックパネ	(14)	スペーサー

各製品の注文方法

例) フックがほしい 場合
本体形式 品番 品名
MP48-⑬ フック
と明記しご購入された販売店等へご注文ください



本体重量: 308g
本体サイズ: 229×92×23mm
アタッチメント重量: 25g

販売元 株式会社エスコ

MADE IN JAPAN