

プラスチックパイプカッター 取扱説明書

品番：EA338BA-2

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■安全上、使用上の注意

	<ul style="list-style-type: none">当製品は、プラスチックパイプの切断を目的とした手動の工具です。用途外の使用はしない。可動部で手や指を挟まないようにすること。また、刃は大変鋭利です、直接手や指で触れないこと。切断作業時は、保護手袋、保護めがねを着用すること。
	<ul style="list-style-type: none">切断能力を超える使用はしない。指定された材質以外での使用はしない。(鋼管、銅管、アルミ管、ケーブル類は切断できません)使用前に点検を行い、損傷や刃の欠けがある場合は使用しないこと。改造しないこと。

■各部名称




■仕様

切断能力	φ6～φ42mm (プラスチックパイプなど)
サイズ	190×17×95(H)mm
重量	320g
材質	本体：アルミ合金 刃：スチール
替刃品番	EA338BA-1A

■使用方法

- ① ハンドルのストッパーを解除して、ハンドルを広げます。
- ② 受け部にパイプをセットします。
- ③ 可動ハンドルを閉じるように繰り返し握ります。(ラチェット式)
(切断後、刃の半円の溝でパイプのバリ取りができます。バリ取り時は刃を閉じて作業してください。)
- ④ 作業終了後はストッパーをハンドルにかけて保管してください。

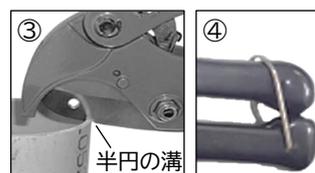

- | | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">古いパイプや冬季はパイプが割れやすくなります。パーナー等で暖め、ゆっくりと切断すること。パイプが汚れていると刃の破損や、切断面の変形につながります。拭き取ってから切断すること。輸送、保管時はストッパーをかけること。 |
|---|---|

■替刃の交換方法

※ 刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり、欠損した場合は刃を交換してください。(替刃品番：EA338BA-1A)

- ① 本体側面のねじ(⑨)とナット(⑩)を外します。
- ② クランクアーム(④)との連結ピン(⑥)とEリング(⑦)を外します。
- ③ 新しい刃(③)と交換します。
- ④ 連結ピン(⑥)とEリング(⑦)で交換した刃(③)とクランクアーム(④)を固定します。
- ⑤ ねじ(⑨)とナット(⑩)で本体に取付けます。交換完了です。

