

ダクト・モールカッタ70 ダクト・モールカッタ90

配線用樹脂モールの切断が
切り屑を出さずに片手で楽々カット!

DCM-70

DCM-90




DCM-90



DCM-70

45°切断も正確で簡単。

ストッパーの片方を90度
ハンドル手前側に倒すと、
45度に切断できます。

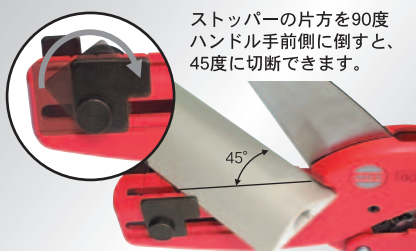

ストッパーを自由に移動でき
材料に応じたベストな状態で
切断が可能。

ストッパーがスライドし、
材料をぴったり固定!



刃は片手でワンタッチオープン。



ダクト・モールカッタ70

ダクト・モールカッタ90



DCM-70




DCM-90


NEW!

品番	重量	JANコード	メーカー希望小売価格
DCM-70	400g	4989065109094	8,540円

切断対象材	
直角切断	幅70mm以下(樹脂製保護カバー)
角度切断(45°切断)	幅40mm以下(樹脂製保護カバー)

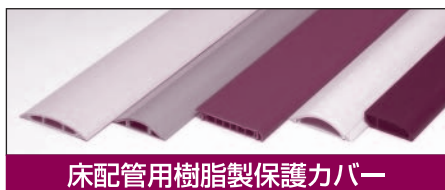


床配管用樹脂製保護カバー

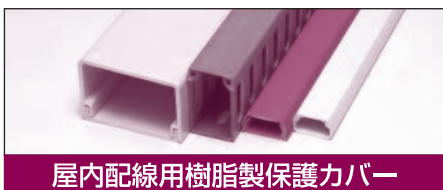

屋内配線用樹脂製保護カバー



リフォーム配管用樹脂製ダクト・モール

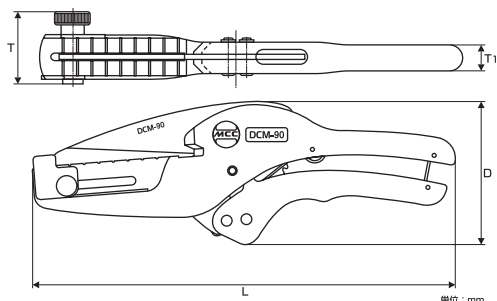

品番	主要寸法(mm)			
	L	D	T	T1
DCM-70	242	77	41	18
DCM-90	295	98	49	18

⚠ 取扱注意事項

- 刃は大変鋭利になっています。けがをするおそれがありますので、直接手指で触れないでください。切断作業時および、刃の交換時は保護手袋を着用してください。
- 刃部を開放時、ラチェットギヤ部が大きくスライドします。手指を挟んでけがをするおそれがありますので、ラチェットギヤ部には手指を近づけないでください。
- 切断物が飛び散ることがありますので保護メガネを着用してください。
- ストッパーの位置を調整する時は、刃を閉じて行ってください。
- ご使用後、工具箱などに保管される場合は、包装袋に入れてください。刃が開いた状態ではけがをするおそれがあります。
- この取扱説明書に記載された使用目的および仕様の範囲内で使用してください。
- この製品の刃は機能上、大変薄く製作してあります。切断に際して無理に刃をこじると破損することがありますので注意してください。
- 樹脂製の配線保護カバー専用のカッタです。配線ケーブル・金属などは切断しないでください。
- 切断する材料に土・砂などの異物が付着していると刃の破損の原因になりますので、切断の前に必ずウエスなどで拭き取ってください。
- カッタの各部は点検を行い、異常があれば修理を依頼するなどの対策をとってください。そのまま使用されるとけがにつながる場合があります。

取 扱 店

MCC

松阪商事株式会社

本 社	〒578-0965 東大阪市本庄西2丁目8-2	☎(06) 6747-6921	FAX (06) 6747-6926
東京支店	〒110-0016 東京都台東区台東2丁目25-4 たかビル2階	☎(03) 5807-6055	FAX (03) 5807-6620
名古屋営業所	〒460-0024 名古屋市中区正木2丁目15-13	☎(052) 332-4559	FAX (052) 331-9395
福岡営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目3-25	☎(092) 441-3016	FAX (092) 441-3024
広島営業所	〒730-0802 広島市中区本川町1丁目3-2	☎(082) 292-5288	FAX (082) 233-2471
仙台営業所	〒984-0042 仙台市若林区大和町4丁目15-8	☎(022) 235-6014	FAX (022) 235-6027
札幌営業所	〒062-0001 札幌市豊平区美園一条2丁目2-13	☎(011) 822-8570	FAX (011) 832-4041
北関東営業所	〒373-0851 群馬県太田市飯田町1245-1 金十清水ビル	☎(0276) 48-9116	FAX (0276) 48-9117

株式会社 松阪鉄工所

 〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町1814 ☎(059) 234-4159 FAX (059) 234-5571
 ホームページ <http://www.mcccorp.co.jp>

※このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。