

VD-2200 エアコンダクトカッター

軽量・コンパクトで美しい切断面。独自の受け形状でダクトをサポート、切れ味従来品の10%アップ。

別売りアタッチメント(VD220)使用でMD-85も切断できます。

因幡電機産業奨励賞品

因幡電工推奨品で唯一MD85にも対応



VD220アタッチメント装着



ワーク適応図



SD66
LD70
DD60
DAS060

SD77
DD75
DAS080

SD100
DD100
CD100
DAS010



LD90



MD75




MD85ベース



MD85カバー

※MD85は必ずベースとカバーを別々に切断してください。

部品図

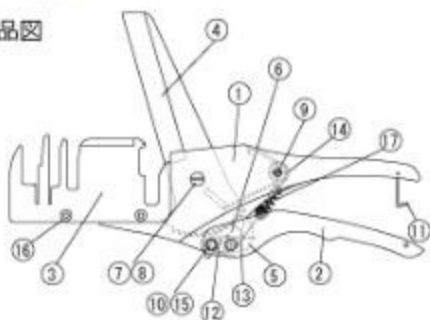

- | | |
|------------|------------|
| 1. 本体 | 10. ピン |
| 2. レバー | 11. 開き止め |
| 3. 受け部 左、右 | 12. 戻り止めバネ |
| 4. 切断刃 | 13. 送り爪バネ |
| 5. 送り爪 | 14. 刃開きバネ |
| 6. 戻り止め爪 | 15. 止め輪 |
| 7. カッターネジ | 16. 皿ネジ |
| 8. ナット | 17. 引きバネ |
| 9. バネ固定ピン | |

品番	サイズ(mm)			重量 (g)	適応切断ワーク		
	全長	全幅	厚さ		INABA	松下電工	イノアック
VD-2200 EA338DE-10	310	90	18	570	SD-66, SD-77, SD-100, MD-75N, MD-85, LD-70 LD-90	DAS-060, DAS-080, DAS-010	DD-60, DD-70, DD-100, CD-100
VD021替刃EA338DE-1	210	80	4.5	110	-	-	-
アタッチメントVD220 EA338DE-2	175	120	25	150	-	-	-
					-	-	-