

VD-2100 エアコンダクトカッター

軽量・コンパクトで美しい切断面。

独自の受け形状でダクトをサポート、MD-75からSD-100まで切断できます。

因幡電機産業奨励賞品


・室内用ダクト (MD-75等) や幅広ダクト (SD-100等) も切断可能。




カタログを見る(PDF)



ワーク適応図

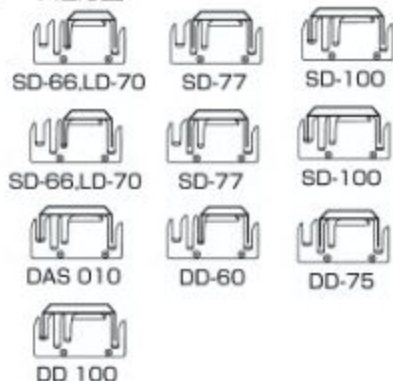

部品図

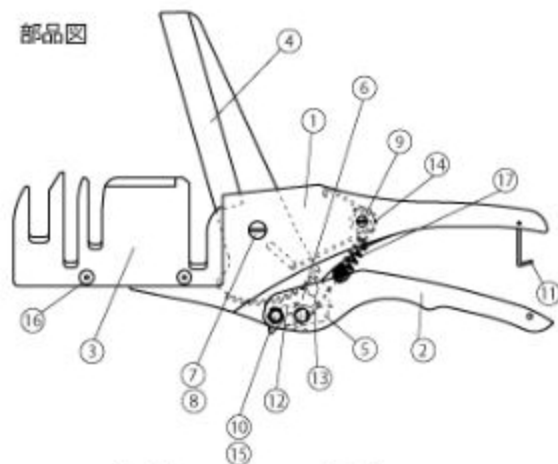

- | | |
|------------|------------|
| 1. 本体 | 10. ピン |
| 2. レバー | 11. 開き止め |
| 3. 受け部 左、右 | 12. 戻り止めバネ |
| 4. 切断刃 | 13. 送り爪バネ |
| 5. 送り爪 | 14. 刃開きバネ |
| 6. 戻り止め爪 | 15. 止め輪 |
| 7. カッターネジ | 16. 皿ネジ |
| 8. ナット | 17. 引きバネ |
| 9. バネ固定ピン | |

品番	サイズ(mm)			重量 (g)	適応切断ワーク		
	全長	全幅	厚さ		INABA	松下電工	イノアック
VD-2100	310	90	18	570	SD-66, SD-77, SD-100, MD-75, MD-75N, LD-70	DAS-060, DAS-080, DAS-010	DD-60, DD-70, DD-100
VD021替刃	210	80	45	110	-	-	-