



# REX カットマン 40

## 使用説明書

### ■各部の名称

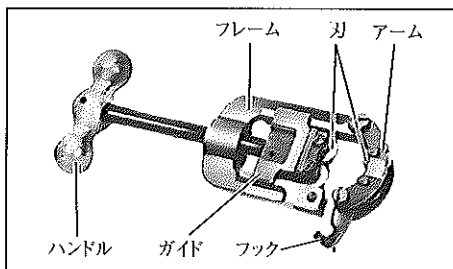


### ■使用方法

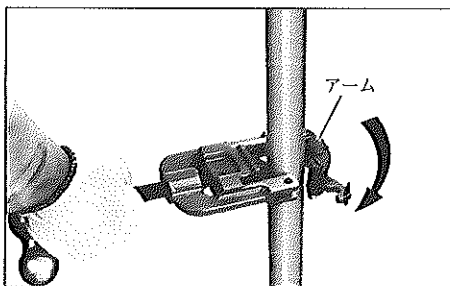

アーム側の刃をパイプに沿わせませす。


### ■用途

天井、床下、コーナー、壁ぎわ、埋設、マンション等のパイプシャフト内、その他狭所でのパイプ切断

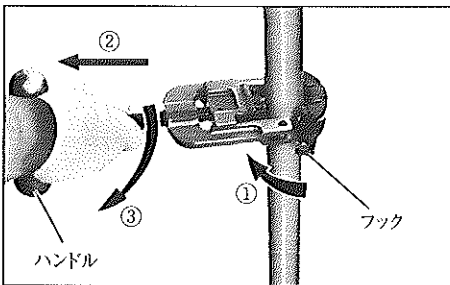

フックを掛けて引っぱりながらハンドルを右に回し、4枚の刃をパイプに沿わせませす。


### ■振り角度

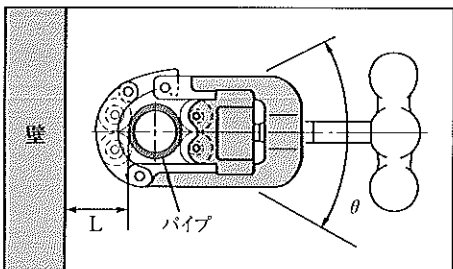

パイプの径	隙間 L	振り角度 $\theta$
1/2	28mm	115°
3/4	27mm	120°
1	26mm	130°
1 1/4	25mm	135°
1 1/2	25mm	140°

### ■仕様

切断できるパイプの種類	SGP(白管) 一層外被覆鋼管
切断能力	15A~40A(1/2B~1 1/2B)

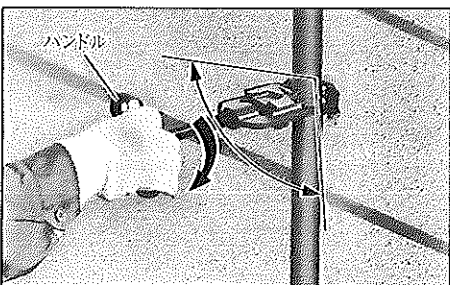

まずハンドルを左右に1往復振り、パイプの傷痕が2重にならず1線上で切れているかどうか確認してからハンドルを回し、パイプに締付けながら切断します。

4A740-J2

1611D 0500

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## REX レッキス工業株式会社

総社 奈良県生駒郡 578-0345 大阪府 堺市東区 1丁目9番3号 ☎ 07249611201  
 東京支店 177-0032 東京都千代田区 5丁目13番30号 ☎ 03(53316011)  
 大阪支店 578-0348 大阪府堺市東区 1丁目9番3号 ☎ 07249611201

お客様相談窓口

☎ 0120-475-476  
 受付時間：月～金 9:00～12:00 13:00～17:00