

## EA340GE-7(兼用式ドレンクリーナー) 取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。




### 安全上の注意

- ①作業時は、保護めがねを着用してください。
- ②ケーブルを取り扱っている時は革手袋のみ着用し、織物の手袋は使用しないで下さい。  
織物の手袋は、回転中にケーブルに巻き込まれる恐れがあります。
- ③使用する前に、配管内を中和して下さい。また腐食性の物質には使用しないで下さい。

### ○仕様

- ・ケーブル…φ6.5mm×7.6m
- ・清掃可能パイプ径…32～50mm
- ・重量…1.5kg

### ○各部名称

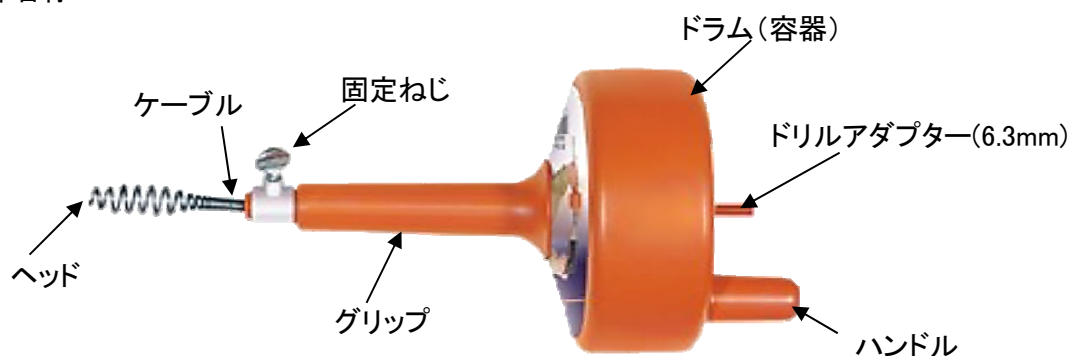

### ○使用上のヒント

貫通作業中、水を少し流すと有効です。

### ○使用方法(手動作業)

1. 固定ねじをゆるめて下さい。  
容器からケーブルを引っ張って、排水口の中にヘッドを差し込んで下さい。
2. 抵抗があるまで、管にケーブルを押し入れて下さい。  
ドレンクリーナーのケーブルは、排水口と固定ねじの間が約15cmになるように固定ねじを締めて下さい。
3. 片手でグリップを持ち、もう片方の手でハンドルを持ちます。  
ハンドルを右回転させながら軽い力で排水口まで押しして下さい。  
(強すぎると、ケーブルに損傷を与えます。)
4. 固定ねじをゆるめて、約15cm引き戻して下さい。
5. 固定ねじを締めて、管内が貫通するまで、2～4の作業を繰り返し行って下さい。
6. 管内がきれいになったら、ハンドルを右回転させながら、収納して下さい。

※もし、トラップにドレンプラグが付いていれば、下にドレンパンを備えて、  
ねじを外し、その穴からケーブルを差し込んで下さい。

## ○使用方法(電気ドリル作業)

⚠ **速度可変付、二重絶縁の電気ドリルを使用して下さい。**

1. ドリルをドリルアダプターに取り付ける。
2. 固定ねじをゆるめ、容器からケーブルを引っ張って、排水口の中にヘッドを差し込んで下さい。
3. 抵抗があるまで、管にケーブルを押し入れて下さい。  
ドレンクリーナーのケーブルが排水口と固定ネジの間が約15cmになるように固定ねじを締めて下さい。
4. 片手でグリップを持ち、もう片方の手で電気ドリルを持ちます。  
電気ドリルでゆっくり右回転させながら軽い力で排水口まで押しして下さい。(強すぎると、ケーブルに損傷を与えます。)
5. 固定ねじをゆるめて、約15cm引き戻して下さい。
6. 固定ねじを締めて、管内が貫通するまで、3~5の作業を繰り返し行って下さい。
7. 管内がきれいになったら、電気ドリルで右回転しながら、収納して下さい。



※もし、トラップにドレンプラグが付いていれば、下にドレンパンを備えて、ねじを外し、その穴からケーブルを差し込んで下さい。

### 注意



- ・毎分350回転以上の電気ドリルは使用しないで下さい。
- ・常に正回転で使用して下さい。
- ・配管に巻き込まれた場合のみケーブルを外すために、逆回転を使用して下さい。

## ○メンテナンス

使用後はケーブルを水で洗い流し、ケーブルとドラムを乾燥させてから注油して下さい。  
(砂、ごみ、他研磨材が機械に入ってくるので、可動部分は特に注意して洗浄して下さい。)

### 改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

14.Dec.