

六角軸電ドルミニポンプ

MINI PUMP[OPERATED BY A STANDARD ELECTRIC HAND DRILL]

ロングセラー製品。電動ドリルが給・排水ポンプに早変わり！

六角軸採用でドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能になりました。



電動ドリルに取り付けて




2階までラクラク給水



●寸法図

単位：mm

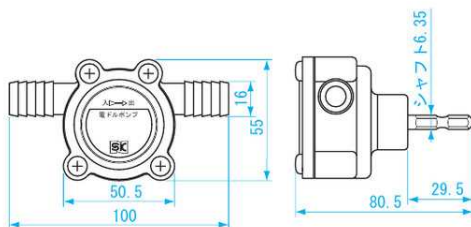

用途●水・汚水等の移送や給・排水に

材質●本体:プラスチック

●ロータ:耐油性ニトリルゴム

特長●電動ドリルに取り付けて使用する
完全自給式・耐食性のポンプです。

仕様●使用ホース内径:15mm

●全揚程:12m

●揚水量:10~12L/min

●適正回転速度:1600min⁻¹

●適正水温:5~50℃

●チャック取付軸径(シャフト):6.35mm

●付属品:ホースバンド2個

商品コード	品番	チャック取付軸 (シャフト)	質量
011771	RDP-01	六角軸 対辺 6.35mm	160g