

EA345EB-11 周波数 50Hz
 EA345EB-12 周波数 60Hz
 (海水用 水中ポンプ)

- 海水用
- 養魚場の排水、魚洗い、海水の入れ替えに
- 大吐出量タイプ




	EB-11	EB-12
吐出口径	32mm (1-1/4")	
全揚程	6.0m	7.0m
最大吐出量	120L/min	
電圧	AC 100V	
周波数	50Hz	60Hz
定格電圧	3A	2.9A
出力	150W	
消費電力	254W	265W
回転数	2800rpm	3200rpm
型式	コンデンサ誘導モーター	
電源コード	5m(漏電遮断器付)	
重量	5.1kg	

- ・焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。
- ・最低起動水位…10cm(本体高さの1/3が目安)

○付属品

- ホースバンド φ32,40 各1個
- カップリング φ32 1個
- カップリングパッキン φ32 1個
- タケノコカップル 32X32,32X25 各1個
- ロープ(5m) 1本

■性能曲線

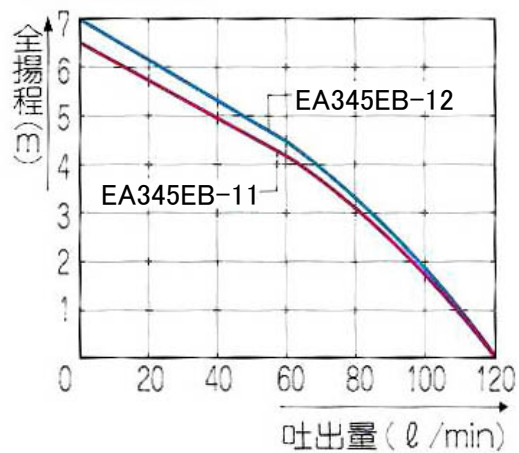

(サイズ)

