

海水用水中ポンプ

SK




高さ255mm×幅164mm

※SK-2524、SK-52510/62510は同サイズです。

■付属品



■性能曲線

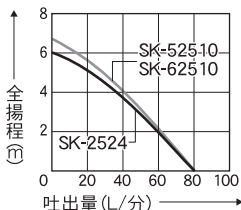

使用可能水質



使用可能ホース内径 (mm)

 
25 20

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

●漏電遮断器付

(SK-52510・62510のみ)

バッテリー用 (SK-2524のみ)



機種		SK-2524	SK-52510	SK-62510	
周波数		—	50Hz	60Hz	
ポンプ	吐出口径	25mm(G1")			
	全揚程	6m(0.06MPa)	6.5m(0.065MPa)		
	最大吐出量	80L/分			
モーター	電圧	DC-24V	AC-100V		
	定格電流	8.5A	2.5A		
	出力	123W	100W		
	消費電力	—	230W		
	電源コード	2mm ² ×5m	0.75mm ² ×5m(漏電遮断器付)		
最大延長コード長さ		—	0.75mm ² 時:20mまで、1.25mm ² 時:40mまで		
漏電遮断器(付属)		—	定格容量 15A / 定格感度電流 15mA		
発電機必要容量		—	0.7kW以上※2		
連続使用可能時間		24時間※1	24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)		
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安	2.4cm	
電気代目安(1時間)		—	5.0円		
本体サイズ(重量)		5.5kg	4.5kg		
J	A	N	4971770-341302	4971770-341289	4971770-341296

※1: ただし消耗品の寿命は累計使用時間500時間 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※2: 工進製発電機の場合GV-9i、16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。

ポンプ

水中ポンプSK