

EA345EB-1 周波数 50Hz  
 EA345EB-2 周波数 60Hz  
 (海水用 水中ポンプ)

- 海水用
- 養魚場の排水、魚洗い、海水の入れ替えに




	EB-1	EB-2
吐出口径	25mm (1")	
全揚程	6.5m	
最大吐出量	80L/min	
電圧	AC 100V	
周波数	50Hz	60Hz
定格電圧	2.5A	
出力	100W	
消費電力	230W	
回転数	2800rpm	3200rpm
型式	コンデンサ誘導モーター	
電源コード	5m(漏電遮断器付)	
重量	4.5kg	

- ・焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。
- ・最低起動水位…10cm(本体高さの1/3が目安)

○付属品

- ホースバンド φ26、32 各1個
- カップリング φ25 1個
- カップリングパッキン φ25 1個
- タケノコカップル 25X25、25X20 各1個
- ロープ(5m) 1本

■性能曲線

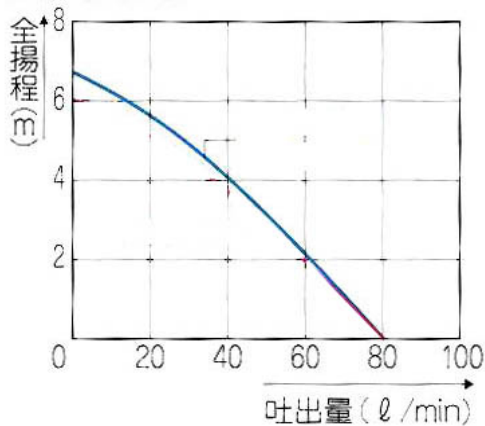

(サイズ)

