

海水用水中ポンプ

BL



幅105mm


高さ
161mm

■付属品



エルボ 1ヶ

■性能曲線

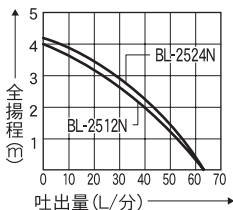

使用可能水質



バッテリー用

コード
先端形状



使用可能ホース内径 (mm)

25

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機 種		BL-2512N	BL-2524N
ポン プ	吐 出 口 径	25mm(1")	
	全 揚 程	4m(0.04MPa)	4.2m(0.042MPa)
	最大吐出量	63L/分	
モ ー タ ー	電 圧	DC-12V	DC-24V
	定 格 電 流	7.8A	3.8A
	出 力	50W	
	消 費 電 力	—	
	電 源 コード	0.75mm ² × 3m	
推奨漏電遮断器		—	
発電機必要容量		—	
最低起動水位目安		6cm	残水水位目安 2.5cm
電気代目安(1時間)		—	
本 体 重 量		1.3kg	
J	A	N	
		4971770-240025	4971770-240018

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

ポン
プ

水
中
ポ
ン
プ
B
L