

清水用水中ポンプ

YK




高さ
240
mm

幅460mm (フロート使用時)

■付属品

-  ホースバンド
15/20、25mm 用
各1ヶ
-  カップリング
25mm 1ヶ
-  カップリングパッキン
25mm 1ヶ
-  タケノコニップル
25mm×25mm、
25mm×20mm、
25mm×15mm 各1ヶ

■性能曲線

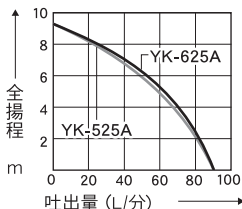

使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

自動 運転

ポンプ始動水位
32~39cm
ポンプ停止水位
8~14cm

使用可能ホース内径(mm)

25 | 20 | 15

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		EA345EL-5 YK-525A	EA345EL-6 YK-625A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	25mm (G1")	
	全揚程	9.5m (0.095MPa)	
	最大吐出量	95L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.9A	3.7A
	出力	180W	
	消費電力	358W	342W
電源コード		0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時：20mまで、1.25mm ² 時：40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.2kW以上※ ¹	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		32~39cm※ ²	残水水位目安 8~14cm※ ²
電気代目安(1時間)		7.9円	7.5円
本体重量		4.1kg	
J A N		4971770-342262	4971770-342279

※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※¹: 工進製発電機の場合GV-16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。

※²: フロートの始動/停止水位と同じです。

ポンプ

水中ポンプ YK