

# 清水用水中ポンプ


# YK




## ■付属品



## ■性能曲線

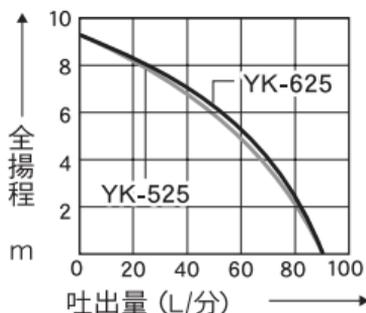

## 使用可能水質

 

## 使用可能ホース内径 (mm)

25 20 15

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

EA345EL-50

EA345EL-60

機種		YK-525	YK-625
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	25mm (G1")	
	全揚程	9.5m (0.095MPa)	
	最大吐出量	95L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.9A	3.7A
	出力	180W	
	消費電力	358W	342W
	電源コード	0.75mm <sup>2</sup> × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm <sup>2</sup> 時: 20mまで、1.25mm <sup>2</sup> 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.2kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		6cm	残水水位目安 1cm
電気代目安 (1時間)		7.9円	7.5円
本体重量		3.9kg	
J A N		4971770-342248	4971770-342255

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1: 工進製発電機の場合GV-16i, 28i, 29i, 30is/GV-2000, 2300で使用できます。

ポンプ

水中ポンプ YK