


簡易汚物用水中ポンプ

YK

■付属品



■性能曲線

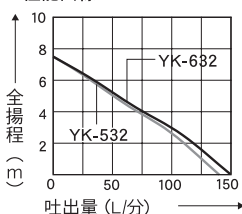

ポンプ

水中ポンプ YK

使用可能水質



ポンプ通過可能物サイズ

10mm

使用可能ホース内径 (mm)

32 | 25

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。
EA345EM-50 EA345EM-60

機種		YK-532	YK-632
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	32mm (G1 ¹ / ₄ ")	
	全揚程	7.5m (0.075MPa)	
	最大吐出量	140L/分	150L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	4.1A	3.8A
	出力	180W	
	消費電力	365W	337W
電源コード		0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時: 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.2kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		A:13cm、B:11cm	残水水位目安 A:4cm、B:1cm
電気代目安 (1時間)		8.0円	7.4円
本体重量		4.0kg	
J A N		4971770-342286	4971770-342293

※A: 脚部展開時、B: 脚部収納時 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1: 工進製発電機の場合GV-16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。