


## EA345KG(エンジンポンプ)

- 特長**
- ・高圧力、大容量の吐出し能力を実現した扱いやすい小型、軽量タイプ。
  - ・特殊自吸回路により、抜群の自吸性能を発揮。
  - ・特殊鋳鉄を採用、耐摩耗性にすぐれた長寿命。
  - ・軸封部には高品質なメカニカルシールを使用。
  - ・特別設計による強力電子エンジン搭載。

- 仕様**
- ・エンジン… 機関名称: 空冷4サイクルガソリンエンジン  
常用出力: 1.04kW(1.4HP) / 3600min<sup>-1</sup>  
最大出力: 1.49kW(2.0HP) / 4200min<sup>-1</sup>  
使用燃料: 無鉛ガソリン(タンク容量: 1.5L)  
始動方式: リコイルスタータ
  - ・構造… 羽根車: セミオープン  
軸封: メカニカルシール
  - ・材質… ケーシング: アルミダイカスト(ADC12)  
羽根車: 鋳鉄(FC150)
  - ・取扱液… 液質: 清水、汚水  
液温: 0~40°C
  - ・吐出量… 最大200L/分
  - ・全揚程… 最高30m
  - ・吐出・吸込接続部… 口径(ねじ): 40mm(G1 1/2")
  - ・接続… ホースカップリング接続
  - ・サイズ… 286(W) × 371(D) × 356(H)mm
  - ・重量… 13.5kg
  - ・付属品… 40mmホースカップリング × 2、ホースバンド × 3、ストレーナ

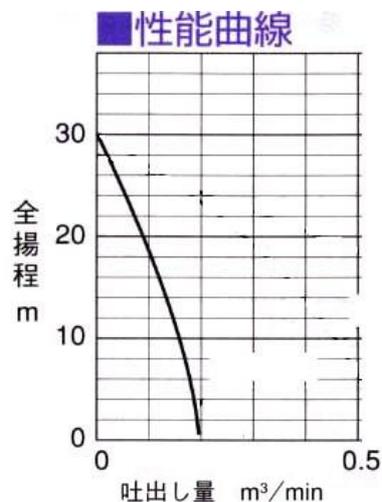

- 用途**
- ・田畑の灌水、ハウス育苗の散水に

