


EA345RW-5(50Hz)-6(60Hz) 0.25kW
 EA345RW-15(50Hz)-16(60Hz) 0.48kW
 自動運転型水中ポンプ

	EA345RW-5	EA345RW-6	EA345RW-15	EA345RW-16
電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
口径	40mm	40mm	50mm	50mm
出力	0.25kW	0.25kW	0.48kW	0.48kW
全揚程	6m	6m	8m	8m
吐出量	100L/min	100L/min	120L/min	120L/min
重量	10kg	10kg	10kg	10kg
異物通過径	6mm	6mm	6mm	6mm

性能



自動

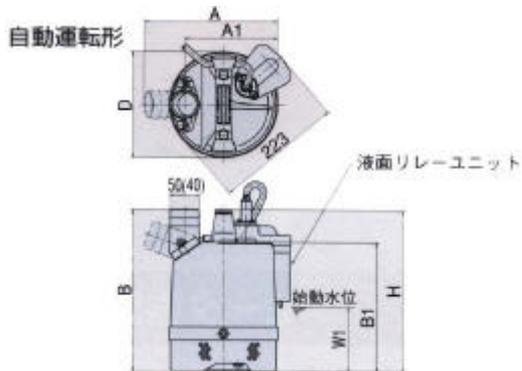

	50Hz	60Hz
A	229mm	231mm
A1	161mm	161mm
B	286mm	286mm
B1	228mm	228mm
D	187mm	187mm
H	286mm	286mm
W1	115mm	115mm


吐出し方向「上」「横」変更可能




13mmボックスレンチ1本で吐出し方向「上」「横」を変更可能、横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。しかも取付穴が切り欠き状のため、袋ナットを緩めるだけで脱着可能です。

性能曲線

同期回転速度 3000min⁻¹

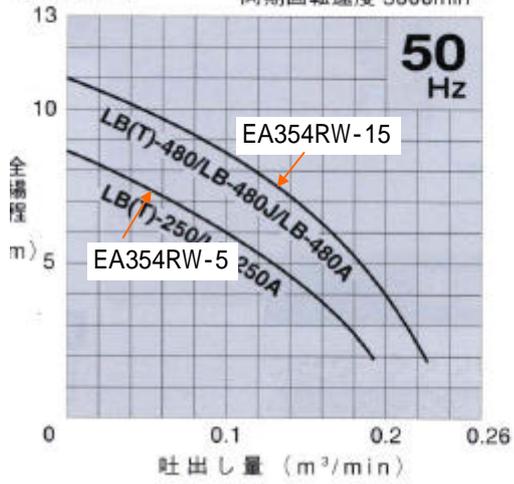

同期回転速度 3600min⁻¹

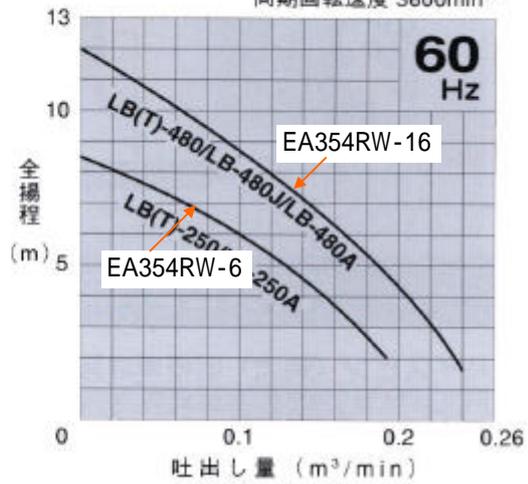

自動運転形

