

NO.
図番

A-21011-1

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名称	小形水中泥水ポンプ(自動形)	MODEL 型式	HSDE2.55S -52	FREQUENCY 周波数	50 Hz
------------	----------------	-------------	---------------	------------------	-------

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	9 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.1 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.55 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電流 : CURRENT	7.6 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S. S. 3000 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	E	

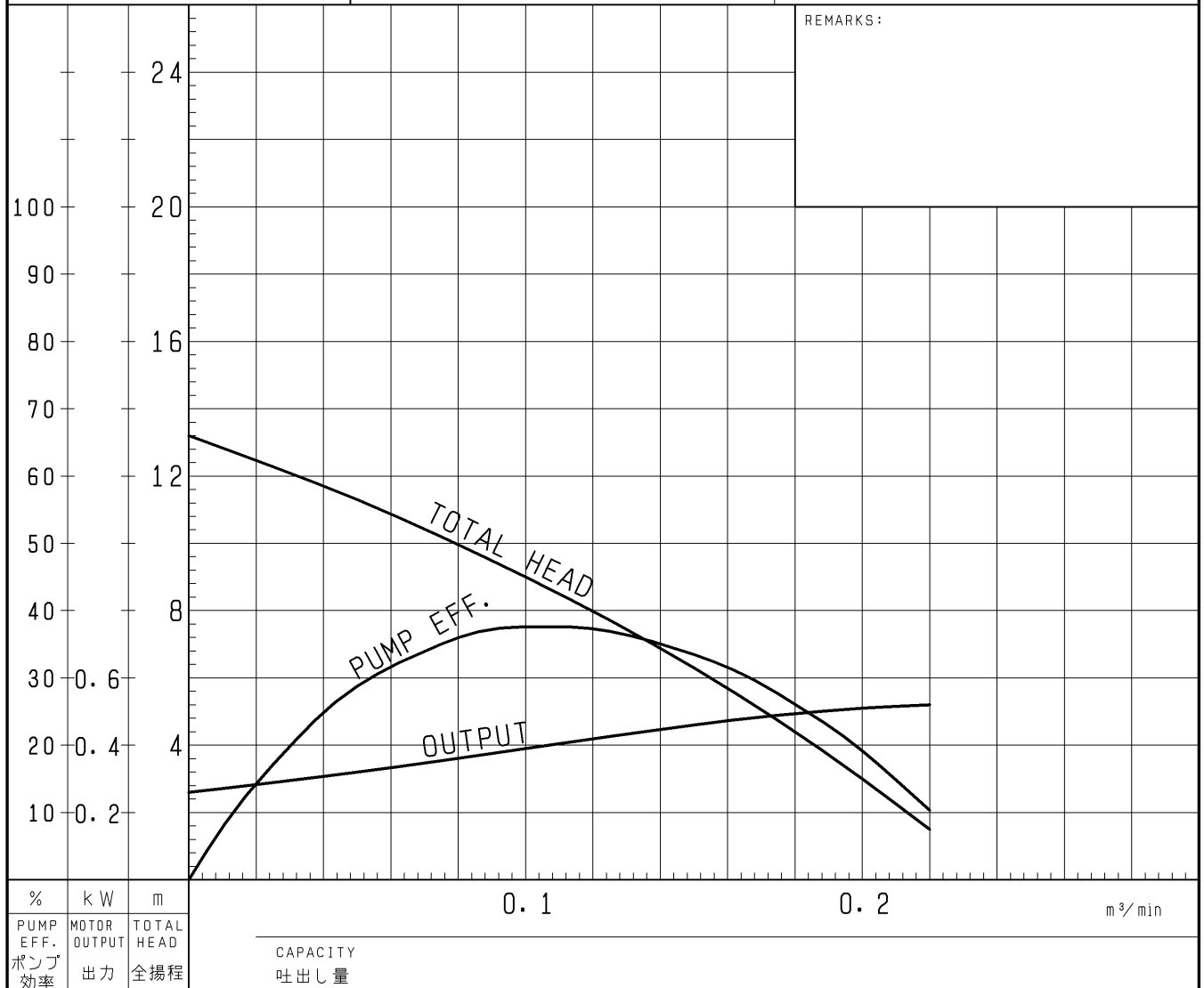

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.