


NO. 図番 A-21012-1

# 予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 小形水中泥水ポンプ(自動形) MODEL HSDE2.55S -62 FREQUENCY 周波数 60 Hz  
 名称 型式 周波数

CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿  
 EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	9 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.1 m <sup>3</sup> /min	m <sup>3</sup> /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.55 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電流 : CURRENT	8.2 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S. S. 3600 min <sup>-1</sup>	P / min <sup>-1</sup>
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	E	

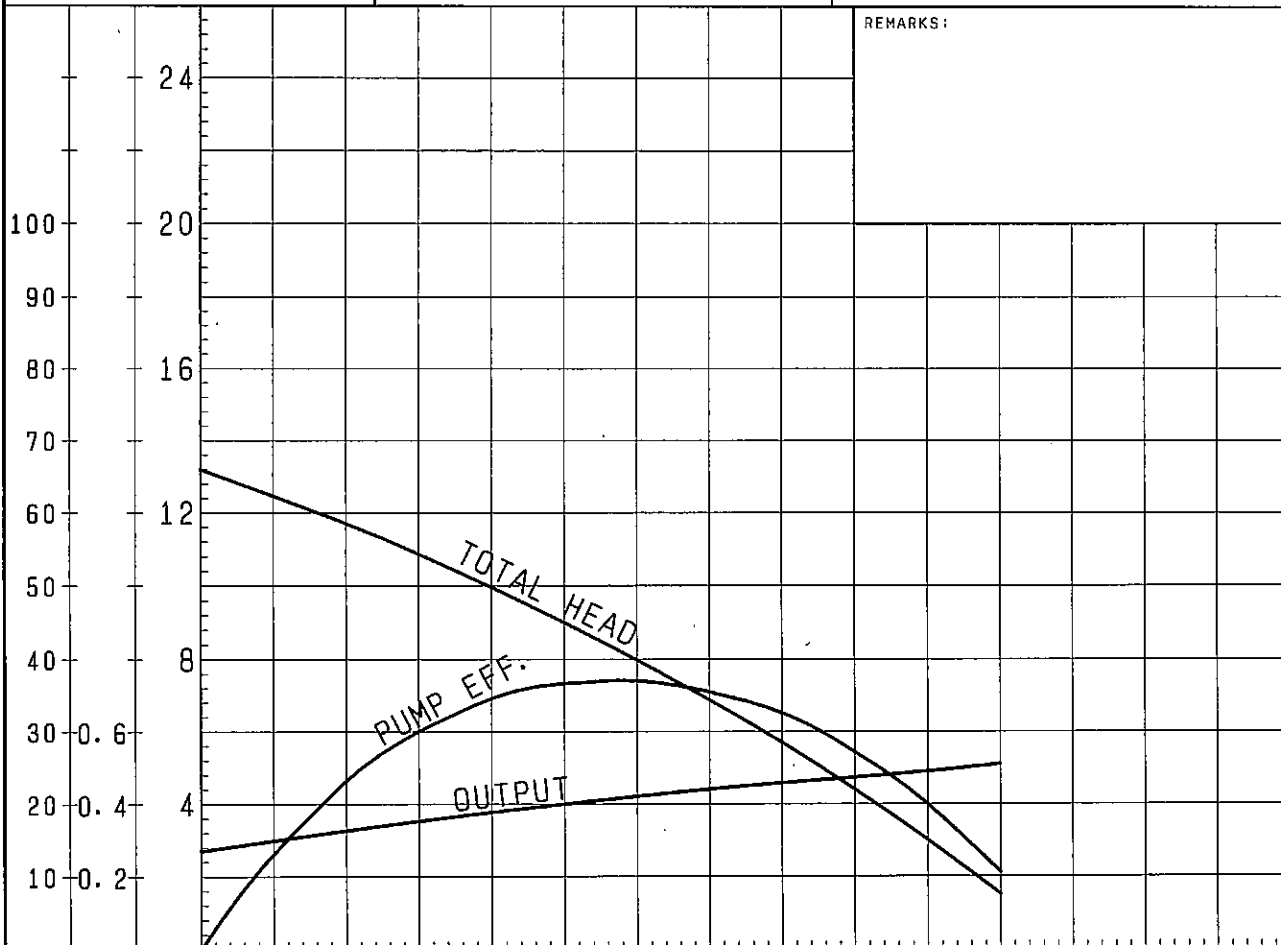

%	kW	m	0.1	0.2	m <sup>3</sup> /min
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	CAPACITY 吐出し量		

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.