

No.
図番

A-29570-1

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|-------|
| TYPE 名称 | 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ | MODEL 型式 | HS3.75SL -52 | FREQUENCY 周波数 | 50 Hz |
|------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|-------|

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

| | 標準仕様 | STANDARD SPECIFICATIONS | 御注文仕様 | REQUIRED SPECIFICATIONS |
|---------------------------------------|---------|----------------------------|-------|-------------------------|
| 口径 : DISCHARGE BORE | 80 | mm | | mm |
| 全揚程 : TOTAL HEAD | 6.5 | m | | m |
| 吐出し量 : CAPACITY | 0.25 | m ³ /min | | m ³ /min |
| 出力 : MOTOR OUTPUT | 0.75 | kW | | kW |
| 相×電圧 : PHASE×VOLTAGE | 1 φ × | 100 V | φ × | V |
| 電流 : CURRENT | 11.6 | A | | A |
| 極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION | 2 P / | S.S.3000 min ⁻¹ | P / | min ⁻¹ |
| 始動方式 : STARTING METHOD | コンデンサ運転 | | | |
| 耐熱クラス : INSULATION CLASS | E | | | |

REMARKS:

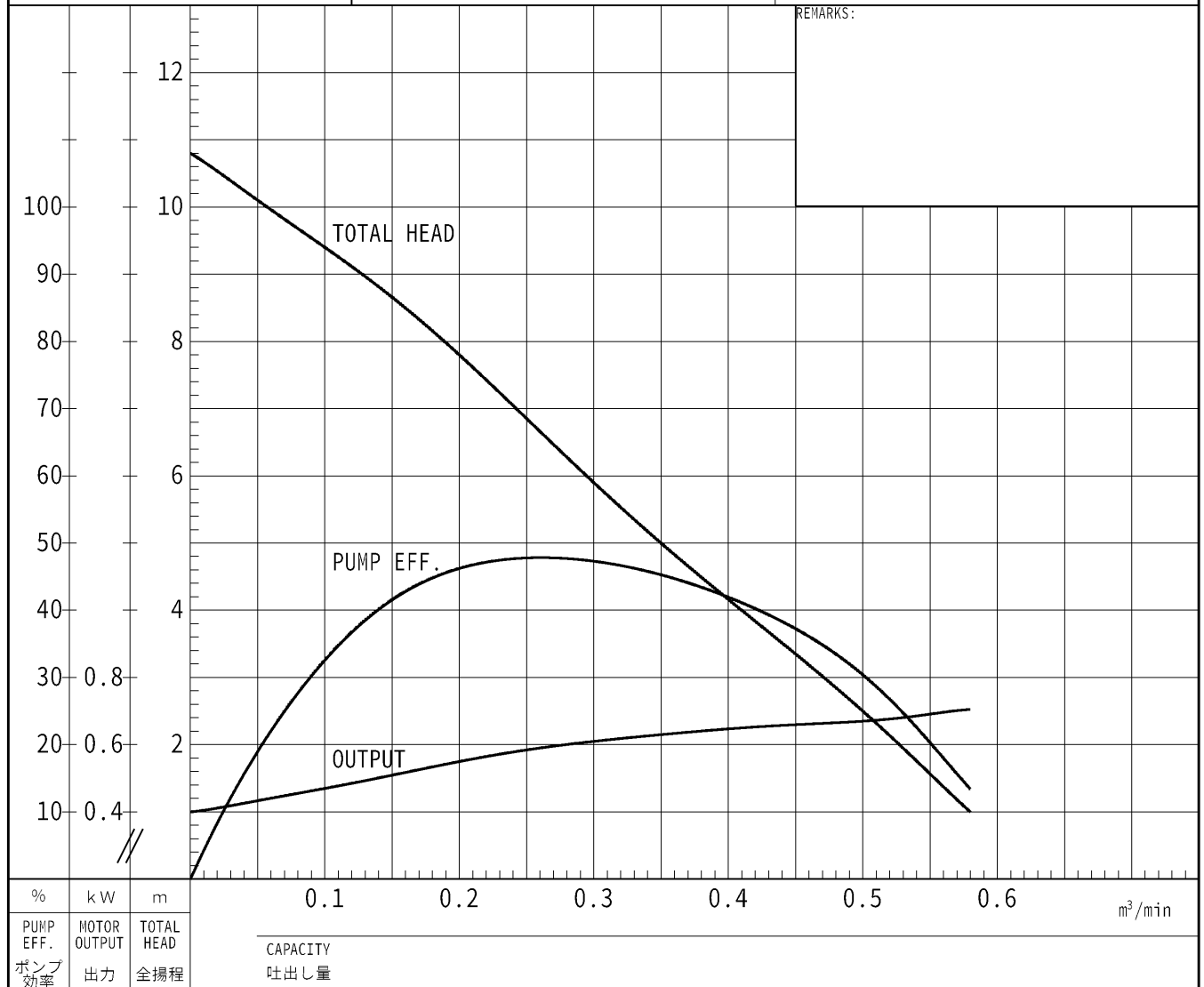

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.