

NO.
図番

A-25581-1

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

 TYPE 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ
 名称 (低水位排水用)

 MODEL 50SQR2-2.4S-51
 型式

 FREQUENCY 50 Hz
 周波数

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	7.8 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.11 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.4 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電流 : CURRENT	7.4 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S. S. 3000 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	E	

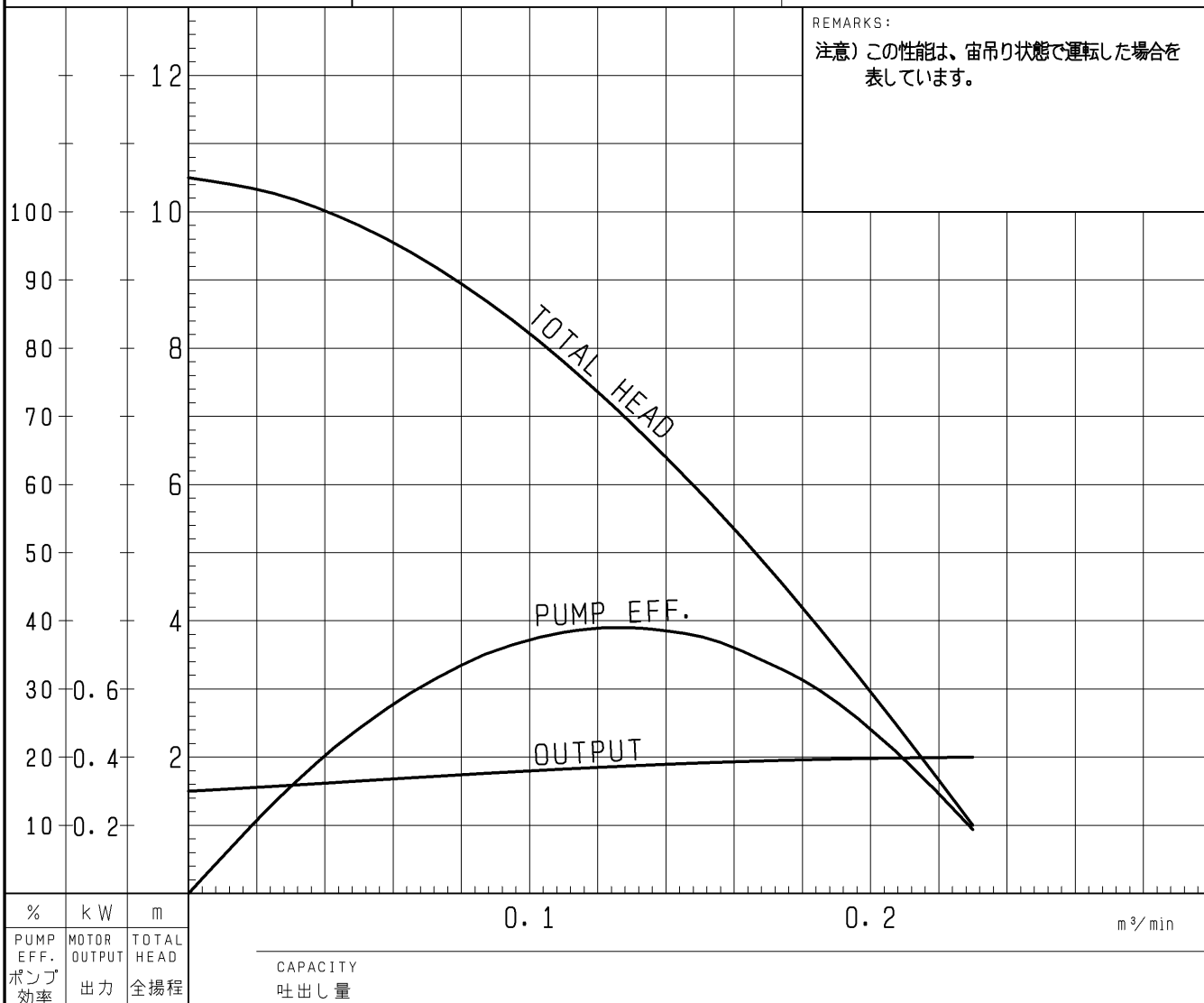

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.