

EA348AB(脚付パイプバイス)取扱説明書

Ver.2.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○安全のために

- ・取扱い説明書を読んでから作業を行ってください。
- ・パイプは所定の位置にしっかりと差し込んで固定してください。
- ・使用中に指を挟んだりするのを防ぐために適切な保護具を着用してください。
- ・製品は定期的に点検を行ってください。

(仕様)

- パイプ能力 6A~125A(1/8"~5")
- 鋳鉄製(本体)
- テーブル高さ 905mm
- 重量…14.5kg

(組立方法)

- ①足を地面につけて製品を垂直にします。
- ②親指を使って、スタンドのロックを解除します。同時にハンドルを下に引きます。(図1)
- ③脚を外側に開きながら、中心の柱を下に引きます。
- ④3つとも脚が開いたら、中心の柱を力を入れて下に引きます。(柱が下がり脚が固定されます。)(図2)

図1

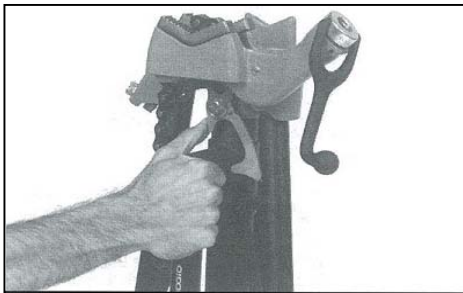


図2



注意: スタンドは水平な床面で使用してください。
脚を広げる際に手を挟まないように気を付けてください。
十分なスペースがある場所で使用して下さい。

(使用方法)


高さ調節

- ①パイプをバイスの上に置いて、チェーンを掛けます。
- ②ハンドルを回すとチェーンが締まりますので、適切な負荷でパイプを固定してください。



使用パイプの長さについて

チェーン側22.5cm以内

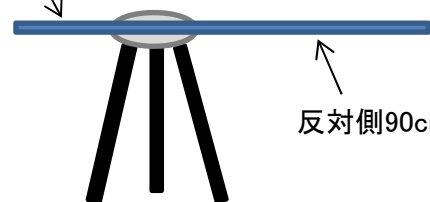

反対側90cm以内

注意: バイスが安定した場所に設置されており、周りに十分なスペースがあることを確認して下さい。
ハンドルを改造して延長させないで下さい。
使用するパイプは長さを守ってください。バイスが不安定になり、倒れる危険性があります。

(メンテナンス)

- ・動く部分には定期的に油を注して、錆びを防いでください。
- ・商品は定期的に点検を行い、損傷部分がないか確認してください。
- ・パイプを載せる部分はワイヤーブラシでほこりなどを取り除いてください。
- ・パイプを載せる部分が消耗している場合は、事故を防ぐために新しいものと交換してください。
- ・チェーンに損傷がある場合は使用をやめて、新しいものと交換してください。

スタンドの脚がゆるくなってきたら、下記の方法で調整を行ってください。

- ①ロックナットを緩めます。(図3)
- ②調節ねじを45度単位で時計回りに回して、適切な力になるように調節してください。
- ③ロックナットを締めます。

図3

