

## フットバイス [FV]

EA348MA-1  
EA348MA-2



品番	呼び	能力		全長 (mm)	質量 (kg)
		パイプ	継手		
FV-0110	FV1	15A ~ 32A	10A ~ 25A	395	2.8
FV-0120	FV2	32A ~ 50A	25A ~ 40A	467	5.5
FV-0130	FV3	40A ~ 150A	50A ~ 100A	362	6.5

- 自動的に噛み込むワンタッチバイス (FV-0130は除く)。
- 独特な山形状・機構が確実にパイプを保持。
- 作業場所を選ばないコンパクトボディ。
- 固定穴に下記パイプを差し込むとより安定性が向上します。  
(FV-0110: 15A、FV-0120: 20A、FV-0130: 20A&40A)
- 取付け穴を利用すると任意の台に固定して使用可能。

※固定穴に差し込む為のパイプは付属されておりません。



## パイプバイス [PV]




白管用					
品番	呼び	能力	全高 (mm)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
PV-0200	No.0	6A ~ 50A	295	3.0	20,040円
PV-0201	No.1	6A ~ 80A	370	6.0	23,240円
PV-0202	No.2	15A ~ 100A	430	9.0	37,520円
PV-0203	No.3	15A ~ 125A	520	14.0	48,960円

被覆鋼管用					
品番	呼び	能力	全高 (mm)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
PVP-0200	No.0	6A ~ 50A	295	3.0	24,200円
PVP-0201	No.1	6A ~ 80A	370	6.0	27,780円

- きめ細かい歯山で被覆のキズ付きを最小限に抑えた被覆管用もラインナップ。


※上記全高は最大開口時の寸法です。

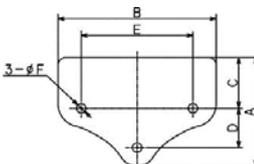

品番	寸法 (単位: mm)					
	A	B	C	D	E	F
PV-0200	110	145	56.5	35	110	φ12
PV-0201	134	180	69	40	120	φ14
PV-0202	156	220	78	53	150	φ15
PV-0203	174	255	81	63	180	φ15

※被覆鋼管は白管用の同サイズ品と同じ寸法です。


### 歯形形状

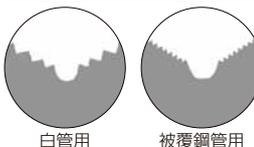

白管用

被覆鋼管用

## 脚付パイプバイス [VL]

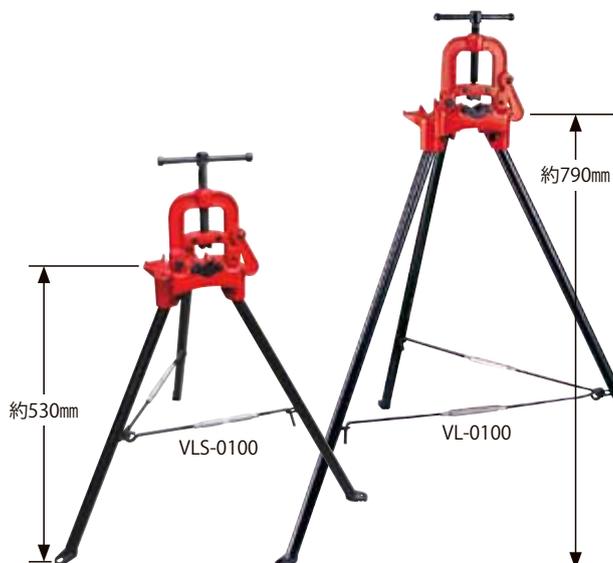

白管用					
品番	呼び	能力	全高 (mm)	質量 (kg)	
VLS-0100	No.0	6A ~ 50A	約850	9.0	
VL-0100	No.0	6A ~ 50A	約1,100	11.0	
VL-0101	No.1	6A ~ 80A	約1,190	16.0	

- 白管用には、持ち運びに便利なショートタイプもラインナップ。


※上記全高は最大開口時の寸法です。

被覆鋼管用					
品番	呼び	能力	全高 (mm)	質量 (kg)	
VLP-0100	No.0	6A ~ 50A	約1,100	11.0	
VLP-0101	No.1	6A ~ 80A	約1,190	16.0	

- きめ細かい歯山で被覆のキズ付きを最小限に抑えた被覆管用もラインナップ。

※上記全高は最大開口時の寸法です。

### 歯形形状

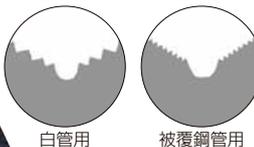

白管用

被覆鋼管用