


特長

- 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能。（オプション）
- ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。
- メンテナンス性の向上。

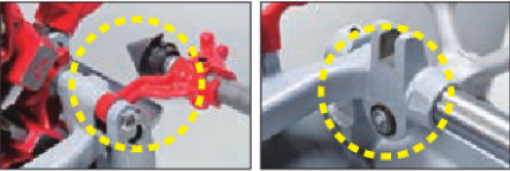

リーマホルダー・送りハンドルの脱着が簡単に！

操作性

- 余裕の往復台ストローク。

安全性

- ブレーキ付きモーターを採用した巻込防止設計。
- 自動停止カーボン採用。
- 低重心安定設計。
- 作業性の向上（ストローク幅が広くなりました）
ポッキングプラグ採用

仕様

EA350XB-1

品番	品名	ねじ切能力	本体重量 kg
210315	F50AⅢ	1/4B～2B (8A～50A)	46
210335	F50AⅢ-TC (超硬カッタ付)		
210300	F50A (手動切上/受注生産)		
210312	F50AZ (ダイヘッドなし本体)		
210340	F50AⅢ ステンレス管仕様		

モーター	主軸回転数 min-1(無負荷)	機械寸法 LxWxH(mm)	タンク容量 L
単相100V 出力600W シリーズモータ (ブレーキ付)	42	620x400x395	2.5

標準装備

自動切上ダイヘッド（1/2～3/4）（1～2）×各1、チエーザ（1/2～3/4）（1～2）×各1組（ダイヘッドへ取付済み）
ねじ切りオイル（50W-R 4L）×1※3
予備カーボンブラシ×1組、マシンカバー×1
※3.ステンレス管仕様は（100SW-R 4L）×1

オプション

MD 1/4～3/8（ダイヘッド）、作業台
●フットスイッチマシンの製作も承っています。（受注生産）