

ナフロン®PTFEクッションガスケット (TOMBO No.9010-A/B)

■ 該当ガスケット

ナフロン®PTFEクッションガスケット
(TOMBO No.9010-A、9010-B)


■ 該当規格

(旧) JIS B 2238-1996「銅製管フランジ通則」


■ 適用フランジ

JIS B 2220-2012「銅製管フランジ」

(旧) JIS B 2238-1996「銅製管フランジ通則」

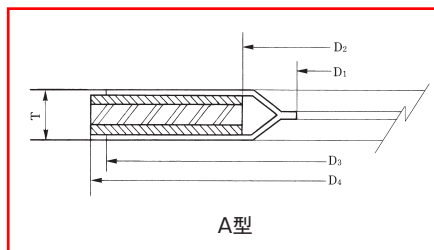

A型

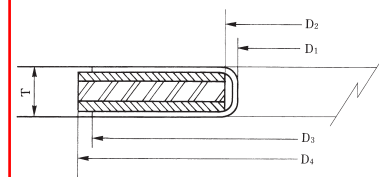

B型

※本寸法表は(旧) JIS B 2238-1996を基準に当社で設定したものです。

[寸法表 29]

内径

外径

単位 [mm]

	フランジ 呼び径		D ₁	D ₂	5K		10K (並形)		16K		20K		T	型 式	
	A	B			D ₃	D ₄	D ₃	D ₄	D ₃	D ₄	D ₃	D ₄			
EA351CP-10	10	$\frac{3}{8}$	18	26	42	45	49	53	48	53	49	53	3.2 (2.8)	A型	
EA351CP-15	15	$\frac{1}{2}$	22	30	46	50	54	58	52	58	54	58			
EA351CP-20	20	$\frac{3}{4}$	28	36	52	55	59	63	58	63	59	63			
EA351CP-25	25	1	35	43	59	65	70	74	70	74	70	74			
EA351CP-32	32	1 $\frac{1}{4}$	43	51	71	78	79	84	79	84	79	84			
EA351CP-40	40	1 $\frac{1}{2}$	49	57	77	83	85	89	85	89	85	89			
EA351CP-50	50	2	62	69	88	93	99	104	100	104	99	104			
EA351CP-65	65	2 $\frac{1}{2}$	78	85	106	118	119	124	116	124	119	124			
EA351CP-80	80	3	91	98	121	129	129	134	135	140	135	140			
	90	3 $\frac{1}{2}$	104	111	134	139	140	144	145	150	148	150			
EA351CP-100	100	4	117	124	145	149	155	159	160	165	163	165			
EA351CP-125	125	5	144	151	178	184	185	190	195	203	198	203			
EA351CP-150	150	6	171	178	205	214	215	220	227	238	233	238			
	175	7	193	200	229	240	240	245	—	—	—	—			
	200	8	219	226	255	260	265	270	275	283	278	283			
	225	9	244	251	280	285	285	290	—	—	—	—			
	250	10	271	278	313	325	321	333	345	356	345	356			
	300	12	321	328	363	370	370	378	395	406	395	406			
	350	14	356	363	401	413	415	423	436	450	436	450			
	400	16	407	414	461	473	471	486	487	510	487	510			
	450	18	457	464	511	533	530	541	556	575	556	575			
	500	20	510	517	571	583	583	596	609	630	609	630			
	550	22	561	568	625	641	635	650	665	684	665	684			
	600	24	612	619	676	691	684	700	716	734	716	734			
	650	26	670	674	735	746	740	750	770	784	790	805	3.2 (3.8)	B型	
	700	28	725	729	785	796	800	810	820	836	840	855			
	750	30	775	779	840	850	855	870	880	896	900	918			
	800	32	825	829	890	900	905	920	930	945	960	978			
	850	34	875	879	940	950	955	970	980	995	1,020	1,038			
	900	36	925	929	990	1,000	1,005	1,020	1,030	1,045	1,070	1,088			
	1,000	40	1,030	1,034	1,090	1,100	1,110	1,124	1,140	1,158	—	—	5.0 (3.8)		
	1,100	44	1,130	1,134	1,200	1,210	1,220	1,234	1,240	1,258	—	—			
	1,200	48	1,230	1,234	1,305	1,320	1,325	1,344	1,350	1,368	—	—			
	1,300	52	1,335	1,339	—	—	—	—	1,450	1,474	—	—			
	1,350	54	1,390	1,394	1,460	1,475	1,480	1,498	1,510	1,534	—	—			
	1,400	56	1,435	1,439	—	—	—	—	1,560	1,584	—	—			
	1,500	60	1,545	1,549	1,615	1,630	1,635	1,658	1,670	1,694	—	—			

※ () 内寸法は、TOMBO No.9010-A-3,4,5,7型および9010-B-3,4,5,7型に適用します。

※ □太枠内：JIS B 2220 呼び圧力20Kスリップオン溶接式フランジのB型呼び径10～50Aには使用できません。

※その他中芯材質・中芯構造については、別途ご相談ください。