
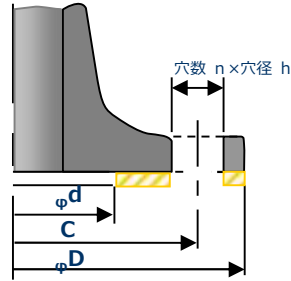


# Gasket 標準寸法表 ソフトタイプ

## JIS管フランジ用・全面形ガスケット(FF)

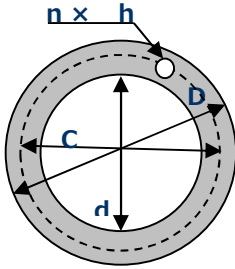

フランジ 呼び径 A	ガスケット 内径寸法 d	5K				10K			
		外径 寸法 D	PCD C	穴数 n	穴径 h	外径 寸法 D	PCD C	穴数 n	穴径 h
10	18	75	55	4	12	90	65	4	15
15	22	80	60	4	12	95	70	4	15
20	28	85	65	4	12	100	75	4	15
25	35	95	75	4	12	125	90	4	19
32	43	115	90	4	15	135	100	4	19
40	49	120	95	4	15	140	105	4	19
50	61	130	105	4	15	155	120	4	19
65	84	155	130	4	15	175	140	4	19
80	90	180	145	4	19	185	150	8	19
90	102	190	155	8	19	195	160	8	19
100	115	200	165	8	19	210	175	8	19
125	141	235	200	8	19	250	210	8	23
150	167	265	230	8	19	280	240	8	23

単位：(mm)

### 備考

1、本寸法表はJIS B 2404-2018「管フランジ用ガスケット寸法」付表1,2,3と同じです。

2、適用フランジは、次の規格に規定されたフランジです。

・JIS B 2220-2012「鋼製管フランジ」

・JIS B 2240-2006「銅合金製管フランジ」

・JIS B 2239-2013「鋳鉄鋼製管フランジ」

・JIS B 2241-2006「アルミニウム合金製管フランジ」