

Nitto

Innovation for Customers

ふっ素樹脂製品

NITOFLON™パイプシール No.95 (JIS) / No.95S

EA351N・N-1A

EA351B・B-1A・-15・-15A



巻き付けるだけで、しっかりシール!



水道パイプなどのシール材 として活躍。

“NITOFLON™パイプシール”は、耐薬品性・耐寒性・耐熱性にすぐれたふっ素樹脂(PTFE)製のテープで、自己融着という独特の特性により、各種流体配管のネジ継手に巻き付けるだけで、しっかりシール機能を発揮。鉄、ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプはもとより、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。

*アルカリ金属には使用しないでください。


●No.95(JIS) : JIS K 6885 2種、取得品 ●厚生労働省(食品衛生法)適合品 ●国土交通省仕様適合品

日東エルマテリアル株式会社

【特長】

- 自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取りはずしも簡単です。
- オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
- -100℃～260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
- ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)、溶剤、蒸気などに侵されません。
- 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単にスピーディーに作業できます。
- 鉄、ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプに使用できます。

【使用法】

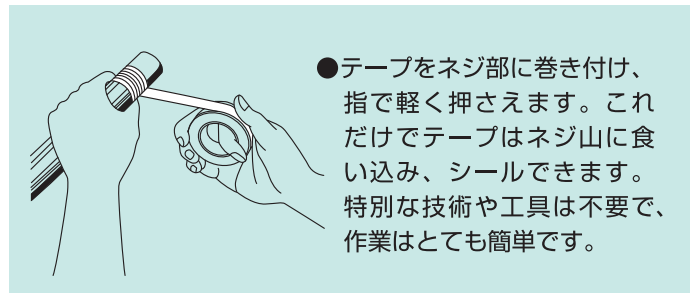

NITOFLON™パイプシールの機械的強度 (25℃)

品名	引張り強さ { }内SI単位	伸び
No.95 (JIS)	1.5kgf/mm ² {14.7N/cm ² }	50%
No.95S	0.9kgf/mm ² {8.8N/cm ² }	80%

漏洩試験：漏洩試験350kg/cm² {34.3MPa} においても良好な結果を示しました。上記数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格

品名	長さ	サイズ	個装	内装	外装
No.95 (JIS)	15m	厚さ：0.1mm 幅：13mm	1巻 (プラスチックリール)	10巻 (化粧箱入り)	600巻 (段ボール箱入り)
No.95S	5m				1,000巻 (段ボール箱入り)
	15m				600巻 (段ボール箱入り)

注意

● 本品は焼却処分しないでください。焼却すると有害ガスが発生します。
● 産業廃棄物として埋立処分を行ってください。

日東エルマテリアル株式会社

本社	大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F	TEL 06(6101)0771	FAX 06(6101)0775
東京支店	東京都品川区東五反田1-21-13 ファーストスクエア五反田5F	TEL 03(5447)2828	FAX 03(5447)3030
名古屋支店	愛知県名古屋市中区錦2-3-4 名古屋錦フロントタワー3F	TEL 052(219)5630	FAX 052(219)5631
大阪支店	大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F	TEL 06(6101)0772	FAX 06(6101)0773
西日本支店	広島県広島市中区白島中町2-15 メゾン山田1F	TEL 082(511)1085	FAX 082(511)1086
北日本営業所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5F	TEL 022(292)7611	FAX 022(296)3047
北関東営業所	群馬県高崎市旭町46-2 高砂ビル高崎西口8F	TEL 027(321)3375	FAX 027(321)3378
北陸MDB	石川県金沢市広岡1-1-18 伊藤忠金沢ビル8F	TEL 06(6101)0772	FAX 06(6101)0773
明石営業所	兵庫県明石市大明石町1-2-37 YS明石ビル5F	TEL 078(919)4551	FAX 078(919)4553
四国営業所	香川県高松市仏生山町甲1-13	TEL 087(815)5060	FAX 087(888)3070
九州営業所	福岡県福岡市博多区博多駅前南1-8-13 博多駅前Rビル6F	TEL 092(474)6292	FAX 092(474)6307

● お問い合わせは下記の取扱い店へ