


耐油ゴム手袋

EA354AL - 2
EA354AL - 3
(裏地付ゴム手袋)

サイズ
M
L

材質 表 NBR系合成ゴム
裏 綿メリヤス
全長 約25cm
特殊滑り止め加工

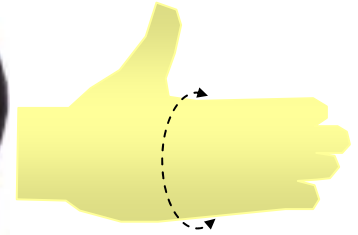

めやす:このメーカーのLサイズは、手のひら回り、約22.5cmです。

厚み 指先...0.8mm
手首...06 ~ 0.65mm

(参考) 天然ゴム・ニトリルゴム・ビニール素材の特徴

| | 天然ゴム(NR) | ニトリルゴム(NBR) | ビニール(PVC) |
|--------|----------|-------------|-----------|
| 突き刺し | | | |
| 引張り強度 | | | |
| 耐油性 | | | |
| 耐酸性 | | | |
| 耐アルカリ性 | | | |
| 耐摩耗性 | | | |

素材別耐性一覧表 浸漬試験 耐性に優れる 良好 使用可 X使用不可

| | 天然ゴム | ニトリル | ビニール | ポリエチ |
|-------------------|------|------|------|------|
| アセトン | X | X | X | |
| アンモニア水28% | | | | X |
| イソプロピルアルコール | X | | | |
| エチルアルコール | X | | | |
| エチルエーテル | X | | | |
| エチルグリコールモノブチエール | X | | | |
| エチルグリコールモノメチエール | X | X | X | |
| 塩酸(37%) | | | | |
| ガソリン(レギュラー) | X | | | |
| キシレン | X | X | X | |
| m クレゾール | X | X | X | X |
| 軽油 | | | | |
| 魚油 | X | | | |
| 酢酸イソアルミン | X | X | X | |
| 酢酸エチル | X | X | X | |
| 酢酸メチル | | X | X | |
| 四塩化炭素 | X | | | |
| 1,2-ジクロルエタン | X | X | X | |
| ジメチルホルムアミド(DMF) | X | X | X | |
| 硝酸15% | | | | |
| 硝酸60% | X | | | X |
| 水酸化ナトリウム水溶液20% | | | | X |
| スチレン | | X | X | |
| 洗剤(n-DBS2%) | | | | |
| 1,1,2,2-テトラクロルエタン | X | X | X | |
| テトラヒドロフラン(THF) | X | X | X | |
| トルエン | X | X | X | |
| ナタネアブラ | X | | | |
| 白灯油 | X | | | |
| 水酢酸 | X | X | X | X |
| n-ヘチルアルコール | X | | | |
| n-ヘキサン | X | | | |
| ベンゼン | X | X | X | |
| マシン油 | | | | |
| メチルアルコール | X | | | |
| メチルエチルケトン | X | X | X | |
| 硫酸15% | | | | X |
| 硫酸80% | X | X | X | X |