

プロテクトガード ライトブルー ニトリルグローブ

ProtechGuard Light blue nitrile glove



厚さ
指先: 約0.14mm

厚さ
手のひら:
約0.10mm



サイズごとに異なる
パッケージカラー



特 長

- 優れた耐摩耗性と耐油性
- 高い強度と伸縮性
- しなやかな装着感とフィット感
- 内面処理により装着がスムーズ
- 指先エンボス加工でつかみやすい
- 独自の梱包技術で
1枚ずつ取り出しやすい
- ラテックスフリー・パウダーフリー

用 途

- 各種清掃作業やメンテナンス作業に
- 食肉加工など、各種食品を取り扱う作業に
- 試験・分析作業に
- 部品の組み立てや、ピッキング作業に
- グリス、油、インクを用いた作業に

様々なシーンで活躍します!



食品工場



食品売場



飲食店



スーパーバックヤード



一般工場



ペット関連



ラボ・研究



学校

ProtechGuard

グローブを
取り出すとき、
一度に何枚も
出てくる。。。。

そのような
経験はござ
いませんか？

1枚ずつ
取り出し
やすい！



グローブを1枚ずつ
交互に配置することで、
グローブ同士が絡みにくく、
1枚ずつ取り出しやすい。

複数枚の取り出しによる
グローブの無駄を防ぎ、
汚染リスクの回避と
コスト削減に貢献します。




イメージ

製品特長データ

引っ張り強度

ライトブルーニトリルグローブの値を100とした場合

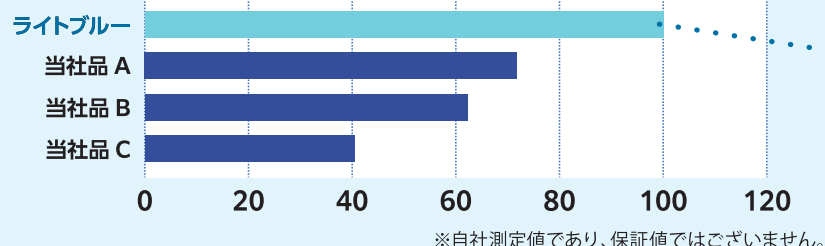

当社比
約**1.4倍**
の強度！

※当社品Aと比較



ご使用上の注意

- 本製品はニトリルゴムを使用しています。体質によっては発疹、かぶれ、かゆみ等を起こすことがあります。異常がある場合は医師に相談してください。
- 本製品を耐薬品用グローブに求める用途や環境で使用しないでください。
- 薬品や溶剤に触れると浸透、透過、膨潤する恐れがありますので注意してください。
- 高温のものに触れないでください。火傷の恐れがあります。
- 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 回転体などに手が巻き込まれる恐れのある作業には使用しないでください。
- 本製品の機能はあらゆる用途において完全な保護を保証するものではありません。
- 本製品は未滅菌です。

製品仕様

製品画像	製品名	製品番号	JANコード GTINコード	手のひら 幅	製品情報					
	プロテクトガード ライトブルー ニトリルグローブ XSサイズ	69205	4901750692056	76mm	150 枚	10 ボックス ケース入数	XS サイズ	ニトリル ゴム 素材	RoHS 指令 規格	食品衛生法 規格試験適合 規格
			14901750692053							
BN-1D	プロテクトガード ライトブルー ニトリルグローブ Sサイズ	69215	4901750692155	86mm	150 枚	10 ボックス ケース入数	S サイズ	ニトリル ゴム 素材	RoHS 指令 規格	食品衛生法 規格試験適合 規格
			14901750692152							
BN-2D	プロテクトガード ライトブルー ニトリルグローブ Mサイズ	69225	4901750692254	98mm	150 枚	10 ボックス ケース入数	M サイズ	ニトリル ゴム 素材	RoHS 指令 規格	食品衛生法 規格試験適合 規格
			14901750692251							
BN-3D	プロテクトガード ライトブルー ニトリルグローブ Lサイズ	69235	4901750692353	107mm	150 枚	10 ボックス ケース入数	L サイズ	ニトリル ゴム 素材	RoHS 指令 規格	食品衛生法 規格試験適合 規格
			14901750692350							

製品の仕様やパッケージ等は変更する場合がありますのでご了承ください

日本製紙グループ

日本製紙クレシア株式会社

〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6

ホームページ <https://pro.crecia.co.jp>



販売店

北海道営業支社 011-281-3881
 東北営業支社 022-264-2461
 首都圏産業・業務用品営業部 03-6665-5327
 首都圏メディカルケア営業部 03-6665-5318
 中部PF営業支社 052-220-5206
 関西PF営業支社 06-6389-2047
 中四国営業支社 082-545-6600
 九州営業支社 092-725-8282