

使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。

DURACoil®

デュラコイル 546W



商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
DURACoil 546W	S	ホワイト	22cm	4901792035309	14901792035306	60双 (10双×6)
	M		23cm	4901792035316	14901792035313	
	L		24cm	4901792035323	14901792035320	
	XL		25cm	4901792035330	14901792035337	



シームレス手袋

【材質】樹脂部：ポリウレタン、繊維部：ポリエチレン・ポリエステル・ガラス繊維（グラスファイバー）・ポリウレタン・その他

発売元

ショーワグローブ株式会社

本社 / 〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
営業所 / 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp

WEBサイトはコチラ



☎ 0120-641245 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)



独自の繊維「DURACoil®(デュラコイル)」


強くて使いやすい。さらに感触やわらか。

耐切創強度と作業性を両立

ショーワグローブ独自の繊維技術であるDURACoil®(デュラコイル)テクノロジー。グラスファイバーとハイマルチフィラメントを軸とした「DURACoil®」に、その他さまざまな種類の繊維を組み合わせ、耐切創強度と肌ざわりのよさ、作業性を実現しています。

ハイマルチフィラメントで、ソフトな風合い。

ハイマルチフィラメントを用いたカバーリング技術を開発し、風合いを高めています。

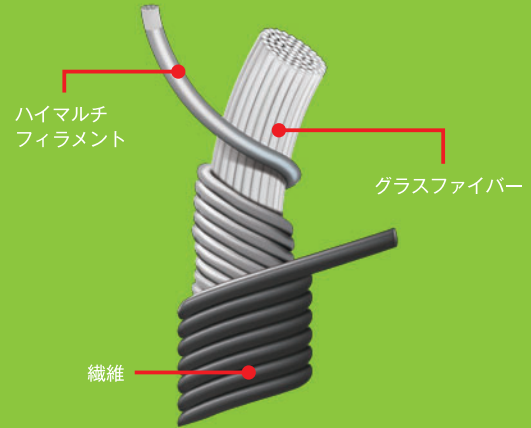

DURACoil® × 発泡ポリウレタン

使い始めからやわらかく手に馴染み、作業効率を高める。

指先感覚が活かせる優れたフィット感

指を曲げ伸ばししても指先までのフィット感を維持する手袋形状で、細かな作業にも適しています。



手のひらのムレを軽減する、優れた通気性

発泡しているため、手のひら部分にも通気性があります。

被膜強化したポリウレタンを採用



発泡ポリウレタンコーティング
断面拡大写真



認証マーク



ピクトグラム

EN 388:2016



4X42C

耐摩耗性	耐切創性 (回転刃試験)	耐引裂性	耐突刺性	耐切創性 (EN ISO 13997 TDM試験)
------	-----------------	------	------	------------------------------

ヨーロッパ(EU)にて制定されている

保護手袋の機械的物性強度を評価する規格基準です。

手袋本体に表示されたCEマーキングとピクトグラムは、欧州の規格 EN 388:2016に準拠した試験を行い、公認機関から認証を受けていることを表します。

●耐摩耗性

Min.					Max.
	0	1	2	3	4

●耐引裂性

Min.					Max.
	0	1	2	3	4

●耐切創性(回転刃試験)

N/A	Min.					Max.
X	0	1	2	3	4	5

※N/A(Not Applicable)
=参照不可(この試験方法に適さない製品のため)

●耐突刺性

Min.					Max.
	0	1	2	3	4

●耐切創性

(EN ISO 13997 TDM試験)

No Data	Min.					Max.
X	A	B	C	D	E	F

「DURACoil®」はショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。