

**使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。**

# DURACoil®

## デュラコイル 576



耐切創レベル  
EN 388:2016 **X|C**

商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
<b>DURACoil 576</b>	S	グレー	22cm	4901792036221	14901792036228	60双 (10双×6)
	M		24cm	4901792036238	14901792036235	
	L		25cm	4901792036245	14901792036242	
	XL		26cm	4901792036252	14901792036259	

**13**  
ゲージ

シームレス手袋

【材質】樹脂部：ニトリルゴム、繊維部：ポリエチレン・ポリエステル・ガラス繊維（グラスファイバー）・その他

発売元

**ショーワグローブ株式会社**

本社／〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565  
営業所／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

[www.showaglove.co.jp](http://www.showaglove.co.jp)

WEBサイトはコチラ



 0120-641245 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)



## 独自の繊維「DURACoil®(デュラコイル)」


強くて使いやすい。さらに感触やわらか。

### 耐切創強度と作業性を両立

ショーワグローブ独自の繊維技術であるDURACoil®(デュラコイル)テクノロジー。グラスファイバーとハイマルチフィラメントを軸とした「DURACoil®」に、その他さまざまな種類の繊維を組み合わせ、耐切創強度と肌ざわりのよさ、作業性を実現しています。

### ハイマルチフィラメントで、ソフトな風合い。

ハイマルチフィラメントを用いたカバーリング技術を開発し、風合いを高めています。

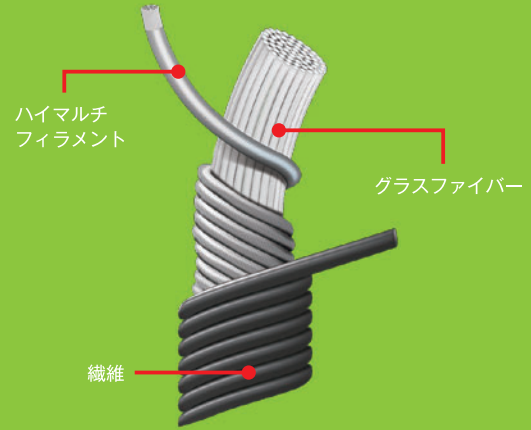

## DURACoil® × ニトリルゴム

油に触れてもスベりにくいこだわりのグリップ力が、作業者のパフォーマンスをサポート。

### 耐油性・耐摩耗性

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。



### スベリ止め効果

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。



認証マーク **CE**

ピクトグラム **EN 388:2016**

**4X42C**

耐摩耗性 (EN ISO 13997 TDM試験)

耐切創性 (回転刃試験)

耐引裂性

耐突刺性

### ヨーロッパ(EU)にて制定されている

**保護手袋の機械的物性強度を評価する規格基準です。**

手袋本体に表示されたCEマーキングとピクトグラムは、欧州の規格 EN 388:2016に準拠した試験を行い、公認機関から認証を受けていることを表します。

#### ●耐摩耗性

Min.	Max.
0 1 2 3	<b>4</b>

#### ●耐引裂性

Min.	Max.
0 1 2 3	<b>4</b>

#### ●耐切創性(回転刃試験)

N/A Min.	Max.
<b>X</b> 0 1 2 3 4 5	

※N/A(Not Applicable)  
=参照不可(この試験方法に適さない製品のため)

#### ●耐突刺性

Min.	Max.
0 1 <b>2</b> 3 4	

#### ●耐切創性

(EN ISO 13997 TDM試験)

No Data	Min.	Max.
<b>X</b> A B <b>C</b> D E F		

「DURACoil®」はショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。