

## 作業用エプロン


	カラー	
EA355AC-1	オレンジ	
EA355AC-2	ゴールド	
EA355AC-3	ネイビーブルー	
<del>EA355AC-4</del>	<del>レッド</del>	廃番
<del>EA355AC-5</del>	<del>マリンブルー</del>	廃番
EA355AC-6	ブラック	



特 長 ・カラーバリエーションが豊富  
 ・3パターンのスタイルに使いこなせます。

用 途 ・ガーデニングなどのアウトドアに、ショップのユニフォームに  
 キッチンワークに

材 質 ポリエステル65%  
 綿35%

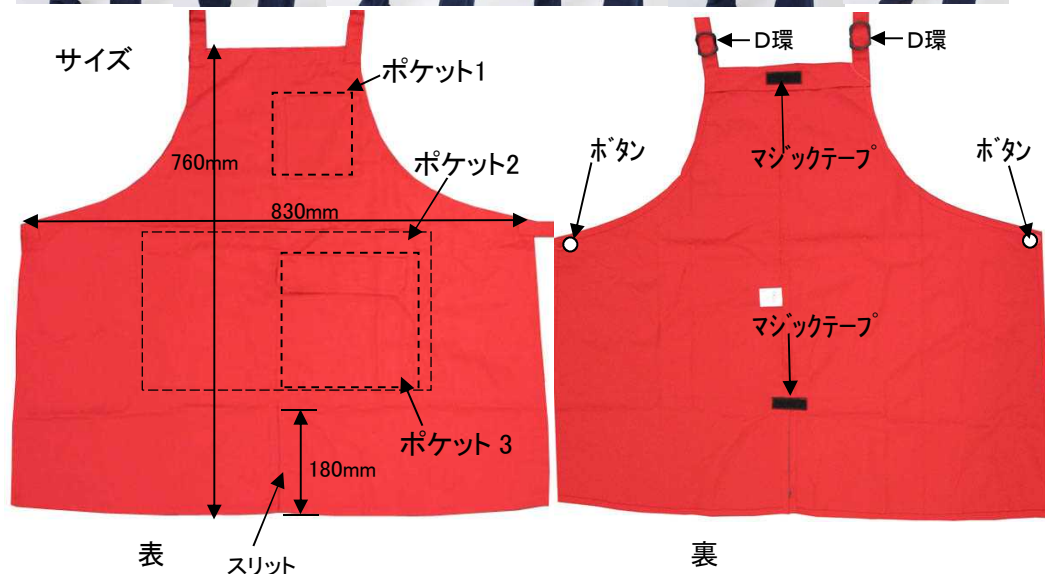

ポケット1…130X115mm  
 ポケット2…435X260mm (中央マジックテープ止)  
 雑誌サイズなら楽々入り大型ポケット  
 ポケット3…210X200mm (雨蓋付・ファスナー止)  
 ファスナー付だから物落ちの心配がありません  
 肩紐…25X800mm 3箇所ボタンホール付  
 エプロンから45mmのところD環が左右付いています。  
 腰紐…25X1040mm

### 3パターンのスタイル

前




ベーシックスタイル ショルダースタイル ウエストスタイル


後



ウエストスタイル

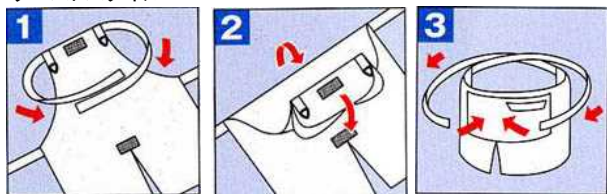


#### ベーシックスタイル

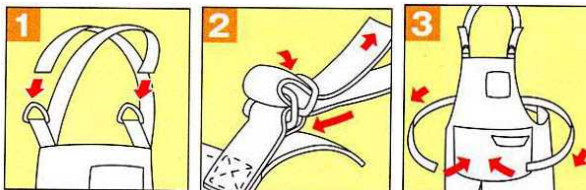

1. 肩ひもを上部でクロスさせ、それぞれ反対側の胸のD環に通します。
2. 胸のD環に反対側の肩ひもを通したら、長さを調節します。
3. 肩ひもを首に掛け、腰紐を後で結びます。  
紐が長い場合は、前に回して結びます。

#### ショルダースタイル

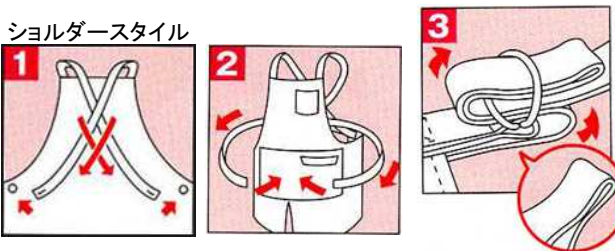

1. 肩紐を背中クロスさせ、肩紐端にあるボタンホールに腰部分のボタンを留めます。
2. エプロンを肩から掛け、腰紐を後で結びます。  
紐が長い場合は、前に回して結びます。
3. 肩紐を途中で2つ折り、胸のD環に通して紐の長さ調節します。

1. 肩紐を内側に折り込みます。

2. 内側上部と中央部のマジックテープ同士を留め、中央で2つに折ります。

3. エプロンを腰に回し、腰紐で結びます。

紐が長い場合は、前に回して結びます。